

Tiefenmeßschieber mit gerader Meßstange

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
Ablese­teile mattverchromt
Fest­stellschraube
einschließlich Etui

Vernier depth gauges without hook


Techn. data:

DIN 862
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Jauges de profondeur sans talon

Applications:

DIN 862
en inox
lecture chromée mate
vis de blocage
emballées à l'unité

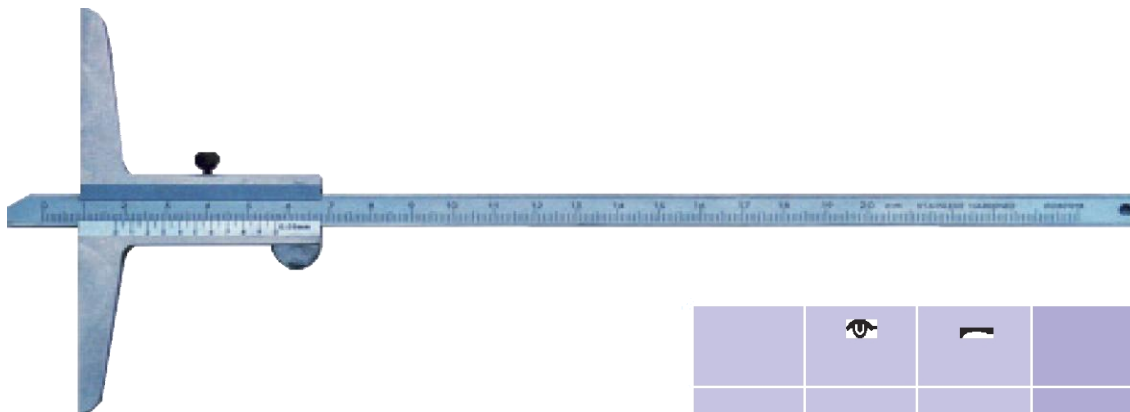

	⌀	┌		€	
200	0,05	100	120-01		
300	0,05	125	120-02		

Tiefenmeßschieber mit Hakenmeßstange

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
Ablese­teile mattverchromt
Fest­stellschraube
einschließlich Etui

Vernier depth gauges with hook


Techn. data:

DIN 862
stainless steel
satin chromed reading parts
locking screw
individually packed

Jauges de profondeur avec talon

Applications:

DIN 862
en inox
lecture chromée mate
vis de blocage
emballés à l'unité

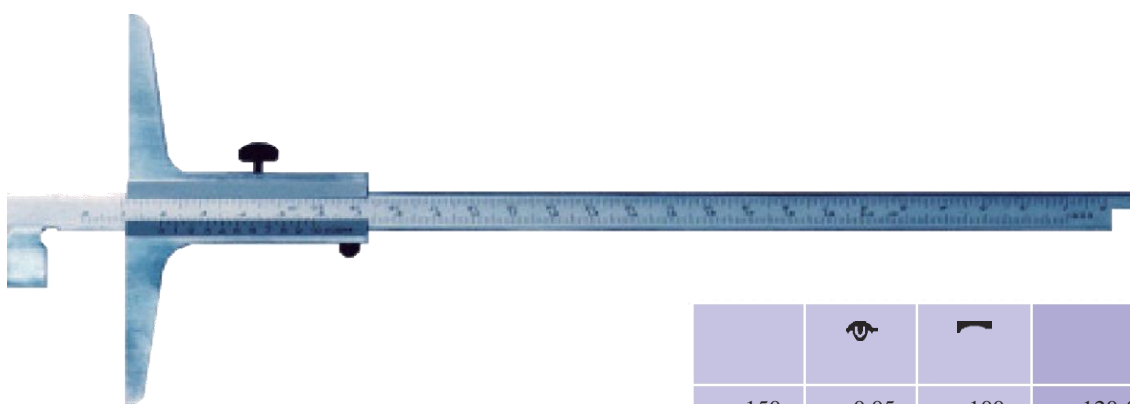

	⌀	┌		€	
150	0,05	100	120-09		
200	0,05	100	120-10		
300	0,05	125	120-11		

> mm <



Messbereich
Ablesung mm / inch
Brückenlänge

Range
Reading mm / inch
Length of base

Capacité
Lecture mm / inch
Longueur de base