




TH399

PATENTED IP68

2-3-5-6
3+3
Poli

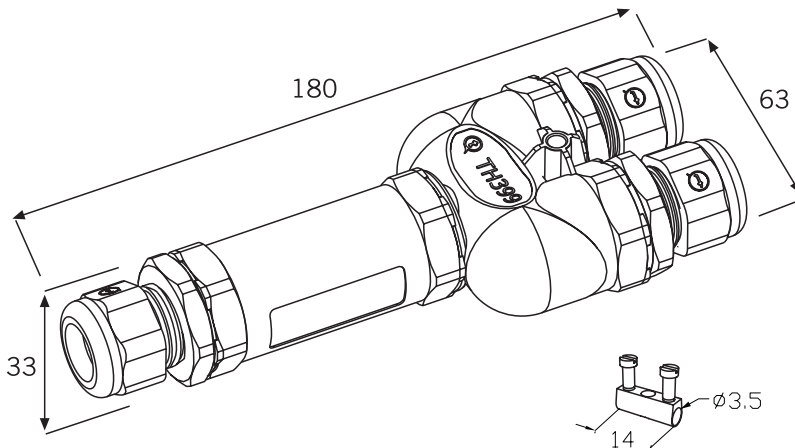

Capacita' di connessione fino a 6°
Connection capability up to 6°

Morsettiera lineare a 3 vie. Uscita a "Y" elevato grado IP.

Protected connection solution of the linear type with "Y" exit and high IP rate.

Dati tecnici - Technical data

250 V~	4 °	IP68
PTI 250	T85° C	2 BAR

Tipo di cavo utilizzabile in funzione della temperatura ambiente			
Temperatura ambiente Ambient temperature	Tipo di cavo utilizzabile Suitable cable	Sezione minima Smallest cross-sectional	Sezione massima Largest cross-sectional
T85	H05SS-F	3G1,5mm ² 5G1,5mm ²	3G 4mm ² 5G2,5mm ²

Coppia torsione Torque force	Tubo-Corpo pressacavo Tube-Cable gland body	Corpo pressacavo-Dado Cable gland body-Nut
2-3-5-6 3+3 P	2.5 Nm 29	2.5 Nm 24 4 Nm 29

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C
PA66GF UL94 V0 GWT 960°C

■ Nero - Black

-20°C

+125°C

Gomme - Rubbers

Gommini- sealing inserts: TPE-V - NBR
Guarnizioni - seals: SILICONE silicon

 
Bussole - Insert



Acciaio zincato passivato
Zinc plated steel

Ottone nichelato
Nickel plated
brass

Bussola cieca
End barrier insert
Bussola STD
STD insert
Bussola WP
WP insert



Norme - Standards

EN60529:1991+A1:2000-
IP68:20MT-PROF;60 MIN
EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004




Codice - Part number

T H B . 3 9 9 . X X X

LUNGO
LONG

Min-Max Ø cavo - cable 5÷17 mm

2 poli-2 poles

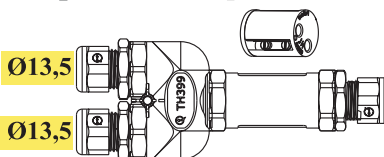


THB.399.A2A

THB.399.A2B

THB.399.A2C



3 poli-3 poles

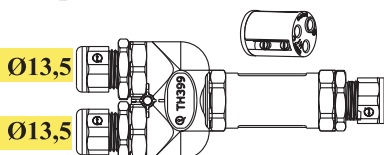


THB.399.A3A

THB.399.A3B

THB.399.A3C



5 poli-5 poles

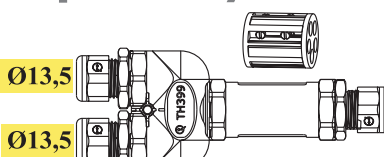


THB.399.A5A

THB.399.A5B

THB.399.A5C



6 poli-6 poles

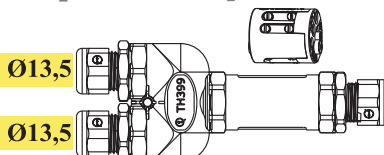

THB.399.A6A


THB.399.A6B

THB.399.A6C




2+2 poli-2+2 poles

3+3 poli-3+3 poles

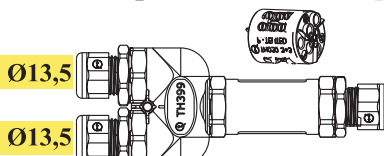

THB.399.A8B

 THB.399.A9B




Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.

All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice


Last update: March 2010

2 poli-2 poles

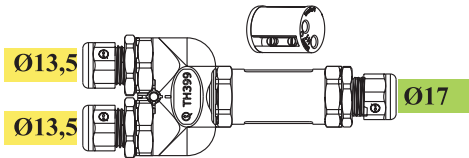


THB.399.B2A
THB.399.B2B
THB.399.B2C

3 poli-3 poles

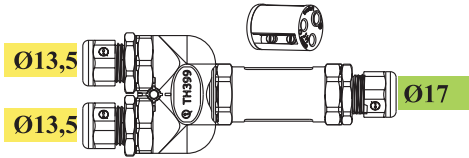


THB.399.B3A
THB.399.B3B
THB.399.B3C

5 poli-5 poles

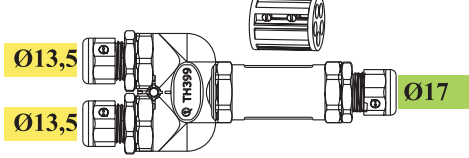


THB.399.B5A
THB.399.B5B
THB.399.B5C

6 poli-6 poles

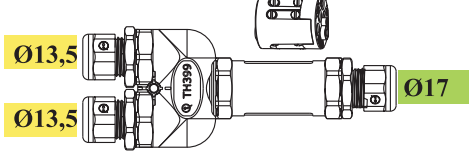


THB.399.B6A
THB.399.B6B
THB.399.B6C

2+2 poli-2+2 poles 3+3 poli-3+3 poles

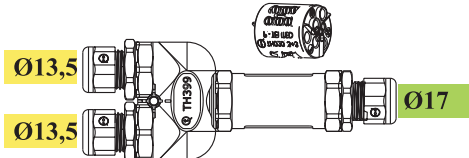


THB.399.B8B
(2+2)
THB.399.B9B
(3+3)

2 poli-2 poles

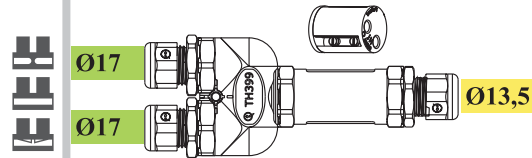


THB.399.C2A
THB.399.C2B
THB.399.C2C

3 poli-3 poles

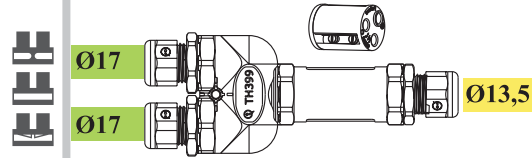


THB.399.C3A
THB.399.C3B
THB.399.C3C

5 poli-5 poles

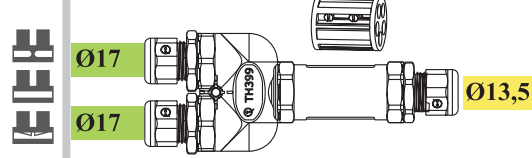


THB.399.C5A
THB.399.C5B
THB.399.C5C

6 poli-6 poles

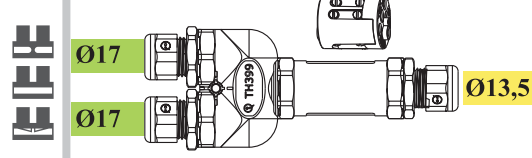


THB.399.C6A
THB.399.C6B
THB.399.C6C

2+2 poli-2+2 poles 3+3 poli-3+3 poles

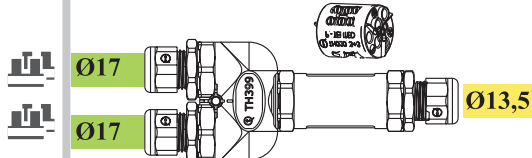


THB.399.C8B
(2+2)
THB.399.C9B
(3+3)

2 poli-2 poles

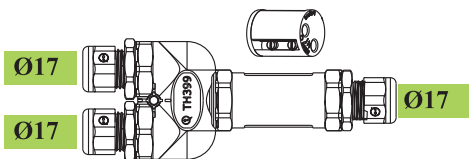


THB.399.D2A
THB.399.D2B
THB.399.D2C

3 poli-3 poles

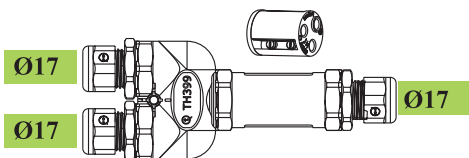


THB.399.D3A
THB.399.D3B
THB.399.D3C

5 poli-5 poles

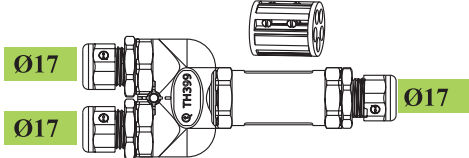


THB.399.D5A
THB.399.D5B
THB.399.D5C

6 poli-6 poles

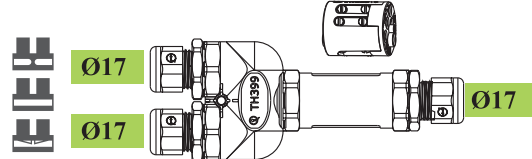

THB.399.D6A
THB.399.D6B
THB.399.D6C

2+2 poli-2+2 poles 3+3 poli-3+3 poles

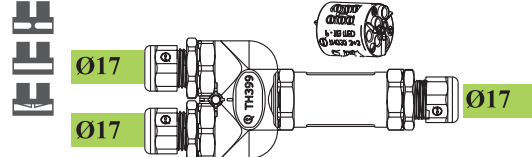

THB.399.D8B
(2+2)
THB.399.D9B
(3+3)

Kit di fornitura non assemblato THB *Unassembled kit THB*

THB.399.XXX

*VERSIONE A LUNGA
LONG VERSION*

mm390 mm590 mm240

100 PZ

100 PZ

300 PZ

400 PZ

100 PZ

Min-Max Ø cavo - cable ⚡ ⚡ Ø 8÷17 mm

THB.399.EXX

*VERSIONE CORTA
SMALL VERSION*

mm390 mm590 mm240

200 PZ

200 PZ

600 PZ

800 PZ

200 PZ

Min-Max Ø cavo - cable ⚡ ⚡ Ø 5÷13,5 mm

Kit di fornitura assemblato THZ *Assembled kit THZ*

THZ.399.XXX

mm395 mm395 mm185

50 PZ

mm395 mm395 mm185

50 PZ

THZ.399.EXX

mm395 mm395 mm185

100 PZ

mm395 mm395 mm185

100 PZ

Kit di fornitura imbustati THR Fare riferimento a catalogo THR *Retail packed kit THR* Please refer to *THR Retail Catalogue*

THR.399.SXX

mm390 mm590 mm240

25 CONF

mm395 mm395 mm185

25 CONF

mm395 mm395 mm185

1 CONF
1 PZ

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK *Special custom packed version THK*

THK.399.XXX

mm mm mm

PZ

Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions