


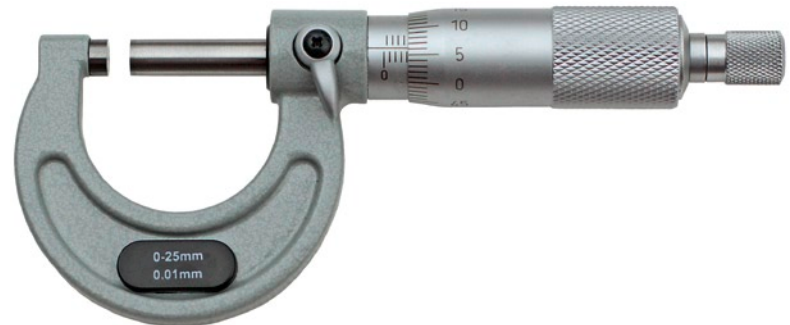
Bügelmessschraube
Bügel lackiert

DIN 863
Ablese­teile mattverchromt
Spindel Ø 6,5 mm
Ablesung 0,01 mm
HM-Messflächen
mit Gefühlsratsche
Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
einschließlich Etui

Outside micrometer
frame painted

DIN 863
satin chromed reading parts
spindle Ø 6,5 mm
reading 0,01 mm
carbide tipped measuring surfaces
with ratchet stop
measuring standard range >25 mm
including box

> mm <	 mm	Einstellmaß measuring stand. range	No.
0 - 25	0,01	–	207-01
25 - 50	0,01	25	207-02
50 - 75	0,01	50	207-03
75 - 100	0,01	75	207-04
100 - 125	0,01	100	207-05
125 - 150	0,01	125	207-06
150 - 175	0,01	150	207-07
175 - 200	0,01	175	207-08
200 - 225	0,01	200	207-09
225 - 250	0,01	225	207-10
250 - 275	0,01	250	207-11
275 - 300	0,01	275	207-12



207-01