


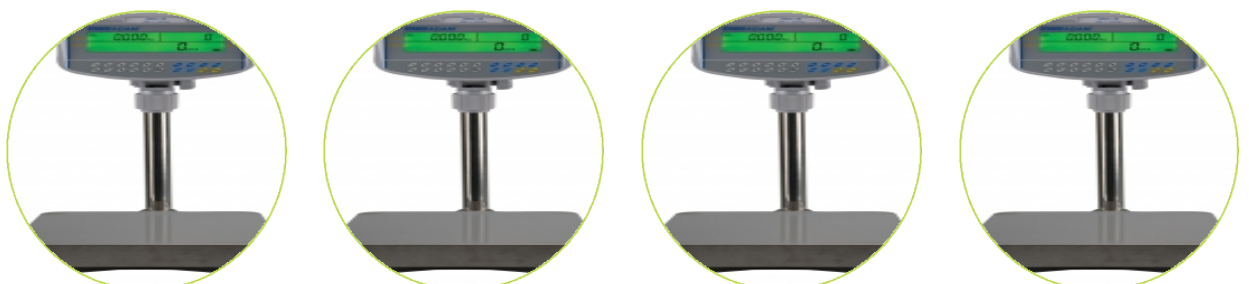

## Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- Datum and Zeit
- Mehrere Sprachen für Ausdruck wählbar
- Zählen zu einem voreingestellten Wert
- Große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Überlastschutz
- Rutschfeste verstellbare Füße
- Große Wägeplatte aus Edelstahl
- Stativanzeige
- Farbkodierte Tastatur mit numerischen Tasten
- Präzisionswägezellen-Technologie
- Einfache, benutzerfreundliche Bedienung
- Spritzwassergeschützt, um vor versehentlichem Verschütten zu schützen
- Leichter Zugang zu Batteriefach
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Externe Kalibrierung
- Aufladbarer Akku für bis zu 90 Stunden Betrieb
- Auto-Sleep / Abschaltfunktion, um Betriebsdauer der Batterien zu verlängern
- Batterieanzeige
- Netzadapter
- Wägeplatte aus Edelstahl 304
- Zählung
- Stückzählung



## Technische Daten

Modell	GBC 16	GBC 32	GBC 60
Wägebereich Max.	16kg	32kg	60kg
Ablesbarkeit	0,5g	1g	2g
Reproduzierbarkeit (S.D.)	1g	2g	4g
Linearität (±)	1g	2g	4g
Wägeplatte	300x400mm		

## Allgemeine Daten

Stabilisierungszeit (typisch)	2-3 Sek
Betriebstemperatur	-10°C to 40°C
Stromversorgung	12vDC 800mA Adapter / 6v 4ah aufladbarer Akku
Kalibrierung	Automatische externe
Anzeige	Große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
Gesamtabmessungen (BxTxH)	300x520x670mm
Anmerkung zur Abmessung	Frachtgewicht: 16kg Abmessungen: 90 x 46 x 21cm
Nettogewicht	7,6kg

## Optionales Zubehör:

- RS-232 Schnittstellenkabel nach USB (muss mit 3074010266 RS232)
- AdamDU - Datensammelprogramm
- Arbeitsschutzhaube
- Adam Drucker
- Thermopapierrolle für ADAM Drucker
- RS232-Kabel



Adam Equipment - Niederlassungen weltweit

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)