



PROCASE SERIES



- Solide/compatte
 - Doppia maniglia quindi superiore tenuta
 - Maniglie basculanti salva spazio
 - Cerniera in metallo
 - Serrature professionali
 - L'interno squadrato della valigia permette di ottimizzare le personalizzazioni
 - Predisposizione lucchetto
 - Materiale: polipropilene
- Durable
 - Two handles for greater carrying capacity
 - Space saving foldaway handle
 - Metal hinges
 - Secure clips
 - The squared shape inside allows the inside to be easily customized
 - Designed for a lock to be used on it
 - Material: polypropylene

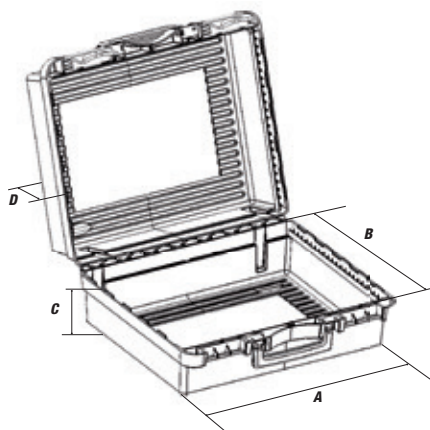

Spugne bugnate (GPB)
Convulsed foams (GPB)

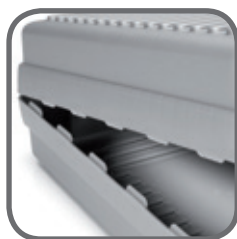

*= mm.
()= inch.

Dimensioni interne Internal dimensions	A	B	C	D	Colori disponibili Colours available	Colori accessori Clip/handle colours
Art. 170/34H96	324* (12.76)	251* (9.88)	43.5* (1.71)	43.5* (1.71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/34H128	320* (12.60)	247* (9.72)	75* (2.95)	43.5* (1.71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/34H160	320* (12.60)	247* (9.72)	75* (2.95)	75* (2.95)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/43H122	406* (15.98)	290* (11.42)	55* (2.16)	55* (2.16)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/43H156	402* (15.83)	287* (11.30)	89.5* (3.52)	55* (2.16)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/43H190	402* (15.83)	287* (11.30)	89.5* (3.52)	89.5* (3.52)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/48H132	460* (18.11)	325* (12.79)	60* (2.36)	60* (2.36)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/48H160	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	60* (2.36)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/48H184	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	85* (3.35)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/60H144	575* (22.64)	355* (13.98)	66* (2.60)	66* (2.60)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/60H184	575* (22.64)	355* (13.98)	106* (4.17)	66* (2.60)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/60H224	575* (22.64)	355* (13.98)	106* (4.17)	106* (4.17)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/48H184F	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	45* (1.77)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 170/48H184PU	460* (18.11)	325* (12.79)	85* (3.35)	85* (3.35)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>