


Datenblatt / Datasheet

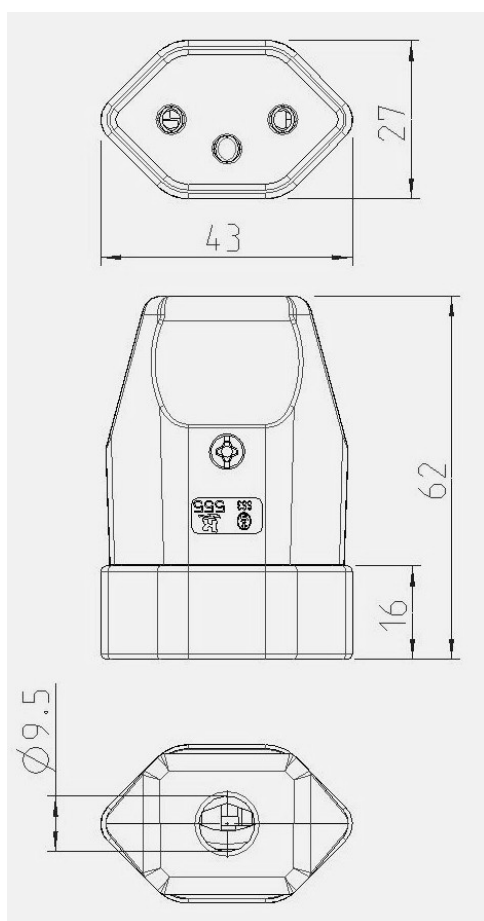

Kupplungssteckdose mit Schutzkontakt,
schweizer Ausführung Typ 13

*Mains line socket outlet with earthing contact,
Swiss standard type 13*

Typ: 555
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 10 A
Rated current:

Bauart: SEV 1011
According to: IEC 60884-1
SEV 6535

Schutzart: –
IP-Code

Anschlüsse: Schraubanschlußklemmen
Type of Terminals: screw-type terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6
Carrying parts: polyamide 6

Gehäuse: Polyamid 6
Cover: polyamide 6

Approbationen:
Certified by:



Anmerkung: Wiederanschließbare Aus-
führung für flexible Leitungen
H05VV-F 5G1,0 mm² und
5G1,5 mm²

Annotation: rewireable, for supply line H05VV-F
5G1,0 mm² and 5G1,5 mm²