

Vis à tête cylindrique bombée (CBL Z) large

avec empreinte cruciforme Pozidriv forme Z

DIN 7985 A¹⁾

4.8




~ISO 7045

~NFE 25-121

Forme Z

Pozidriv cross recessed Pan head machine screws

BN 3334 zinguées/zinc plated

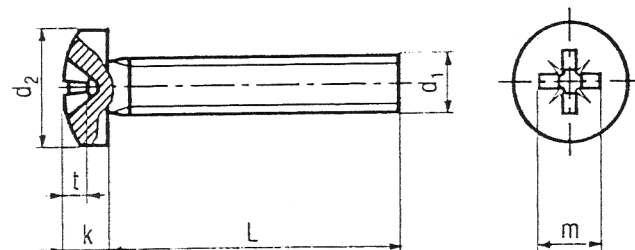

Paquets / Packages

IP paquets industriels / industry packages

Matière: acier
Material: steel

Limite d'élasticité: 320 N/mm²
Yield strength:

Classe de résistance: 4.8
Property class:

Allongement après rupture: min. 14%
Elongation after fracture:

Résistance à la traction: 400 N/mm²
Tensile strength:

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
all lengths fully threaded

| d ₁ | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| d ₂ max. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| k max. | 1,72 | 2,12 | 2,52 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | |
| Pozidriv | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| m- | 2,4 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 | |
| t | min. | 1,1 | 1,27 | 1,68 | 1,9 | 2,64 | 3,02 |
| | max. | 1,35 | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 3,1 | 3,48 |
| Charge d'épr. en N Proof load N | 600 | 990 | 1560 | 2720 | 4400 | 6230 | |

1) Norme abrogée et remplacée dans le cadre de la normalisation européenne par la norme ISO correspondante.

Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.

● livrable du stock / available from stock

| d ₁ | M2 | | M2,5 | | M3 | | M4 | | M5 | | M6 | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | BN 3334 | | BN 3334 | | BN 3334 | | BN 3334 | | BN 3334 | | BN 3334 | |
| L | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | (14) | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 16 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 25 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 30 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 35 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 40 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 45 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 50 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 70 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 80 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 200 | IP | 200 | IP | 200 | IP | 200 | IP | 200 | IP | 200 | IP |
| | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

À la commande indiquer clairement avec empreinte cruciforme forme Z (Pozidriv)