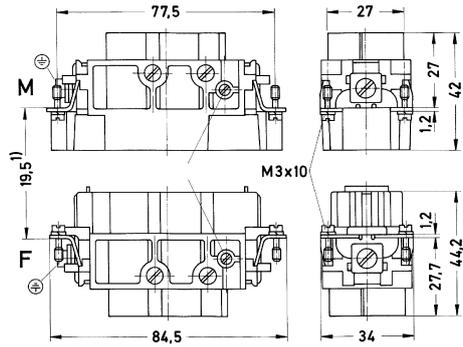
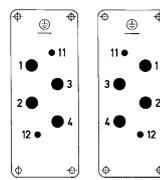


Kontaktanzahl

**4+**

80 A 830 V 8 kV 3  
 + 2 zusätzliche Steuerkontakte  
 16 A 400 V 6 kV 3

Han-Com

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	Artikelnummer Stift	Artikelnummer Buchse	Maßzeichnung (Maße in mm)																								
Han-Com®, Schraubanschluss, Kontaktoberfläche: versilbert 	1,5 ... 16	09 38 006 2601	09 38 006 2701	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p>  <p>Kontaktanordnung (Ansicht Anschlussseite)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Leistungskontakte</th> </tr> <tr> <th>Leiterquerschnitt</th> <th>Anzugsdrehmoment</th> <th>Abisolierlänge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5 mm<sup>2</sup></td> <td>1,2 Nm</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>2,5 mm<sup>2</sup></td> <td>2 Nm</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>4 mm<sup>2</sup></td> <td>3 Nm</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm<sup>2</sup></td> <td>3 Nm</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>10 mm<sup>2</sup></td> <td>3 Nm</td> <td>14 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm<sup>2</sup></td> <td>3 Nm</td> <td>14 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Steuerkontakte :                      Leiterquerschnitt 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>                      Abisolierlänge 7,5 mm                      Anzugsdrehmoment 0,5 Nm</p>	Leistungskontakte			Leiterquerschnitt	Anzugsdrehmoment	Abisolierlänge	1,5 mm <sup>2</sup>	1,2 Nm	14 mm	2,5 mm <sup>2</sup>	2 Nm	14 mm	4 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm	6 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm	10 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm	16 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm
Leistungskontakte																												
Leiterquerschnitt	Anzugsdrehmoment	Abisolierlänge																										
1,5 mm <sup>2</sup>	1,2 Nm	14 mm																										
2,5 mm <sup>2</sup>	2 Nm	14 mm																										
4 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm																										
6 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm																										
10 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm																										
16 mm <sup>2</sup>	3 Nm	14 mm																										