




97 21 215 圧着プライヤー

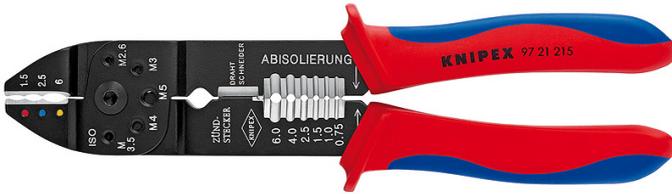

- ワイヤの切断とストリッピング、および絶縁 / 非絶縁の配線ターミナル、コネクタ、オープンプラグ型コネクタの圧着
- M 2.6 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付き
- ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能
- 特殊鋼、高強度



商品品番	97 21 215
EAN	4003773019688
プライヤー	黒く表面処理しています。
ハンドル	複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
用途	絶縁された配線ターミナルとケーブルコネクタ
容量 (平方ミリメートル) mm ²	0,5 - 6,0
圧着ポジション数	3
AWG	20 - 10
長さ mm	230
重量 g	224

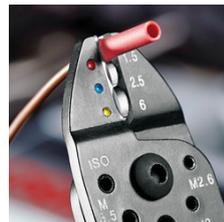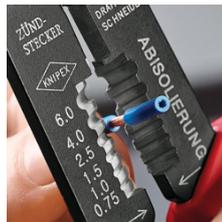

技術的変更および間違いのある場合があります。

