

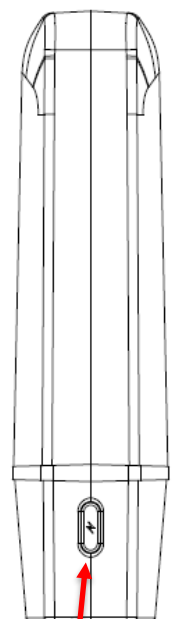
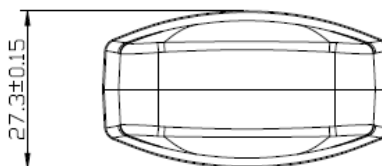
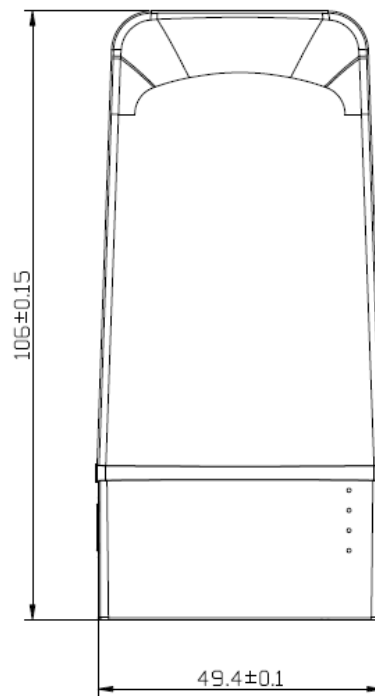
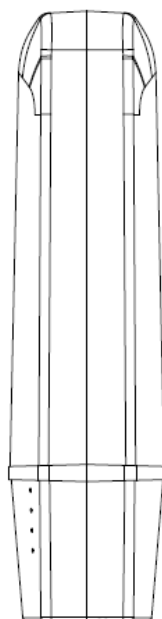


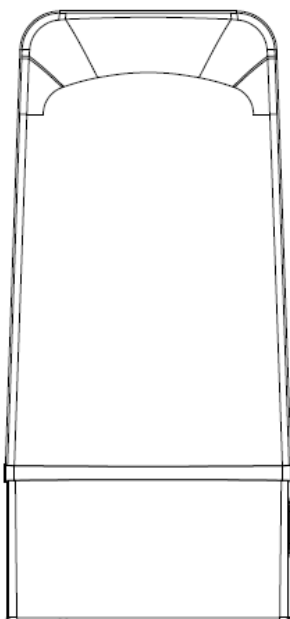

Produktname | *Product name:* Powerbank 5.4 TYPE-C
 Artikelnummer | *Part Number:* 1700-0094
 Anfragenummer | *Inquiry Number:* AN-MM-2017-230
 Ersteller / Datum | *Creator / Date:* ka / 2017-10-19

Version	Change	Date	Name
V1	Charge time changed	2017-11-20	ka
V0	---	2017-10-19	ka

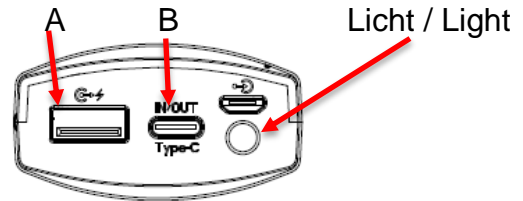

Taster / Button

Technische Daten / technical data:


Gehäuse:		Housing:	
Farbe:	schwarz	Color:	black
Gewicht:	135g 146g(inkl. Kabel)	Weight:	135g 146g(inkl. Cable)
Eingang:		Input:	
-Micro USB Buchse		-Micro USB socket	
Eingangsspannung:	5V ±10%	Input voltage:	5V ±10%
Eingangsstrom:	max. 2000mA ±10%	Input current:	max. 2000mA ±10%
Ladezeit:	ca. 2,5 - 3h	Charging time:	approx.: 2.5 - 3h
-Typ C Buchse		-Type-C socket	
Eingangsspannung:	5V ±10%	Input voltage:	5V ±10%
Eingangsstrom:	max. 2000mA ±10%	Input current:	max. 2000mA ±10%
Ladezeit:	ca. 2,5 - 3h	Charging time:	approx.: 2.5 - 3h
Ausgang:		Output:	
-USB Typ A (A)		-USB Type A (A)	
Ausgangsspannung:	5V ±5%	Output voltage:	5V ±5%
Ausgangsstrom:	max. 3000mA	Output current:	max. 3000mA
Beschaltung:	Smart IC	USB Resistor network:	Smart IC
Fehlererkennung:	-Kurzschluss	Error detection:	-Short circuit
-USB Typ C (B)		-USB Type-C (B)	
Ausgangsspannung	5V ±5%	Output voltage:	5V ±5%
Ausgangsstrom	max. 3000mA	Output current:	max. 3000mA
Fehlererkennung:	-Kurzschluss	Error detection:	-Short circuit
-Ausgangsstrom gleichzeitig:	max. 3000mA	-Output current simultaneously:	max. 3000mA
Fehlererkennung:	-Überstrom I > 3270mA	Error detection:	-Over current I > 3270mA
Automatische Ladeabschaltung:	I < 40mA	Auto. charge cut off:	I < 40mA
Anzeige:		Indication:	
-LED		-LED	
Anzahl LEDs:	4 (Blau)	Number of LEDs:	4 (blue)
Ladung:	Anzeige der Kapazität in 25% Schritten	Charge:	Shows capacity in 25% steps
Akku voll:	Alle LED's an	Battery full:	All LED's on
Entladung:	---	Discharge:	---
Anzeige bei Tastendruck:	Anzeige der Kapazität in 25% Schritten	Indication when button is pressed:	Shows capacity in 25% steps

Licht:		Light:	
Licht Ein-/Ausschalten:	Taster 2mal schnell hintereinander drücken.	Turn light on/off	Press button 2 times in a short period.
Interne Zellen:		Internal cells:	
-Li-Ionen Rundzellen		-Li-Ion round cells	
Zellentyp:	18650	Cell type:	18650
Zellenanzahl:	2	Number of cells:	2
Zellenkonfiguration:	1S2P	Cell configuration:	1S2P
Nominale Spannung:	3,7V	Nominal voltage:	3.7V
Kapazität:	5000mAh	Capacity:	5000mAh
Energiegehalt:	18,5Wh	Energy:	18.5Wh
Lebenserwartung: <small>(C>60% der Mindestkapazität)</small>	>500 Zyklen nach IEC	Life time expectance: <small>(C>60% of min. capacity)</small>	>500 cycles acc. IEC
Zellen Schutz:	Tiefentladung Überladung	Cell Protections:	Deep discharge Over charge
Temperaturen:		Temperatures:	
-Betriebstemperatur:	0 ... 25°C	-operating temperature:	0 ... 25°C
-Lagertemperatur:	-20 ... 40°C	-storage temperature:	-20 ... 40°C
Zubehör:		Accessories:	
-USB Kabel		-USB cable	
Typ:	Ladekabel	Type:	Charge cable
Länge:	30cm ±3cm	Length:	30cm ±3cm
Farbe:	schwarz	Color:	Black