


LED Signalleuchten LED Panel Mount Indicators

Innenreflektor dreifarbig ohne Vorwiderstand IP40 / Recessed (interior) bezel tri-colour without resistor IP40

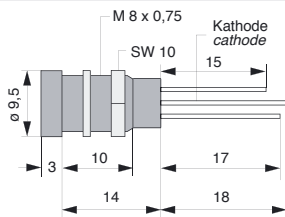

gemeinsame Kathode
common cathode




Schaltungsmöglichkeiten:
Rot, grün oder gelb – Beide Dioden
ergeben gelb als Farbmischung

Operation modes:
Red, green or yellow – Both diodes
produce yellow as a mixed colour

Part Number	Colour	Typ. Forward Voltage	Typ. Current	Typ. Lumi. Intensity
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19130004	red/green/yellow	2,1/2,2/2,2V DC	–	10/20/30mcd at 20mA
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19131004	red/green/yellow	2,1/2,2/2,2V DC	–	10/20/30mcd at 20mA
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19132004	red/green/yellow	2,1/2,2/2,2V DC	–	10/20/30mcd at 20mA

Maximale Frontplattenstärke 8mm / Maximum panel thickness 8mm

Innenreflektor dreifarbig mit Vorwiderstand IP67 / Recessed (interior) bezel tri-colour with resistor IP67

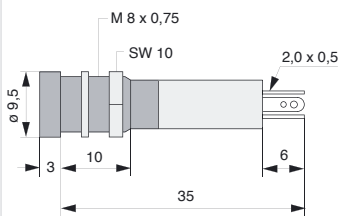

gemeinsame Kathode
common cathode



Schaltungsmöglichkeiten:
Rot, grün oder gelb – Beide Dioden
ergeben gelb als Farbmischung

Operation modes:
Red, green or yellow – Both diodes produce
yellow as a mixed colour

Part Number	Colour	Voltage	Typ. Current	Typ. Lumi. Intensity
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
19TR0112	red/green/yellow	12V DC	20/20/40mA DC	10/20/30mcd
19TR0124	red/green/yellow	24V DC	15/15/30mA DC	8/15/23mcd
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
19TR1112	red/green/yellow	12V DC	20/20/40mA DC	10/20/30mcd
19TR1124	red/green/yellow	24V DC	15/15/30mA DC	8/15/23mcd
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
19TR2112	red/green/yellow	12V DC	20/20/40mA DC	10/20/30mcd
19TR2124	red/green/yellow	24V DC	15/15/30mA DC	8/15/23mcd

Maximale Frontplattenstärke 8mm / Maximum panel thickness 8mm

Andere Spannungen auf Anfrage / Other voltages on request