

**Verbindungselemente  
H1,0/15D ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

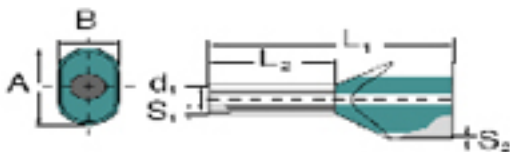

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | H1,0/15D ZH R                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9037440000</a>                             |
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot |
| GTIN (EAN) | 4008190493011                                          |
| VPE        | 500 Stück                                              |
| Verpackung | lose                                                   |

**Verbindungselemente  
H1,0/15D ZH R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 15 mm  | Breite (inch) | 0,591 inch |
| Nettogewicht | 0,13 g |               |            |

**Technische Daten**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Ausführung | Zwillings-Aderendhülse |
|------------|------------------------|

**Aderendhülsen**

|                                |                   |                                      |        |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| Abisolierlänge                 | 11 mm             | Farbcode                             | DIN    |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 2 mm              | Kontaktflächenlänge (L2)             | 8 mm   |
| Kragenbreite (B)               | 3,2 mm            | Kragenhöhe (A)                       | 5,8 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2)     | 0,3 mm            | L1 in mm                             | 15 mm  |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 1 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17 |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0,15 mm           |                                      |        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### Verbindungselemente H1,0/15D ZH R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Abbildung ähnlich

