

88 01 250

KNIPEX Alligator® Fort pense



- Aynı uzunluktaki sıradan fort penseler ile kıyaslandığında daha fazla performans ve çalışma konforu: %30 daha fazla kavrama kapasitesi için 9 kademeli ayarlama
- Kafa ve mafsal alanındaki ince yapısı sayesinde iş parçalarına kolay erişilir
- Boru ve somun üzerinde kendinden kilitleme, iş parçası üzerindeki kayma yapmaz, çalışırken kuvvet tasarrufu sağlar
- Özel sertleştirilmiş dişli ağız yüzeyleri, dişlerin sertliği yakl. 61 HRC: Aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sayesinde daima güvenli kavrama
- İç içe geçirilmiş mafsal: Çift kılavuzlama sayesinde yüksek dayanıklılık
- Sağlam tasarlanmış yapısı yağlı ve kirli ortamlarda çalışma imkanı sağlar. Bu ürünle açık alanlarda çalışılabilir
- Parmakların sıkışmasını önleyen tasarım
- Krom vanadin elektro çeliği, dövme, çok kademeli yağ banyosunda sertleştirilmiş


Ürün Nr.	88 01 250
EAN	4003773022992
Pense	Siyah fosfat kaplama
Kafa	Parlatılmış
Saplar	Kaymayı önleyen plastik ile kaplanmış
Ayar pozisyonu	9
Nominal ölçü	250 mm
Boru kesme kapasitesi inç (çap) Ø inç	2
Somun ve anahtar ölçüsü kapasitesi mm	46
Boru çapı kapasitesi (çap) Ø mm	50
Uzunluk mm	250
Net ağırlık g	319



Boru ve vidalar üzerinde kendinden kitleme: Pense, iş parçası üzerinde kayma yapmaz. Tüm güç tamamı ile il parçası üzerine uygulanır. Kullanıcıyı kesinlikle yormaz.



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

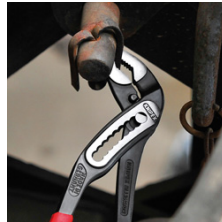

Yedek parçalar

Ürün Nr.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Saplama (pim) 88 250 için