

Part Number: [0003092031](#)
 Status: Active
 Overview: [Standard .093" Pin and Socket Connectors](#)
 Description: 2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing, 3 Circuits, Single Row, Natural

Documents:

3Dモデル	製品仕様書 PS-42477-001 (PDF)
図面 (PDF)	製品仕様書 PS-43660-9999-001 (PDF)
製品仕様書 PS-02-09 (PDF)	梱包仕様書 PK-1396-002-001 (PDF)
製品仕様書 PS-1396-002 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E29179

一般用途コメント	Power, 電線対電線 17.0A max. can be achieved when housing is used with 42477 or 42478 terminals
----------	---

概要	Standard .093" Pin and Socket Connectors
製品名	Standard .093"
UPC	800753618855


機械的性能/材質	
極数 (最大)	3
色 - 樹脂部	自然色
難燃性	94V-2
ジェンダー	プラグ
Glow-Wire Capable	無
嵌合ロック	有
Net Weight	1.884/g
列数	1
梱包形態	ポリ袋
パネルマウント	有
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	5.03mm
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
使用温度範囲	-40° to +105° C

電気的性能	
最大定格電流	14.0A

Solder Process Data	
Lead-freeProcess Capability	N/A

参考情報	
Engineering Number	1396-P

図面・仕様書情報	
梱包仕様書	PK-1396-002-001
製品仕様書	PS-02-09, PS-1396-002, PS-42477-001, PS-43660-9999-001
製品図面	SD-1396-*, SD-1396-002

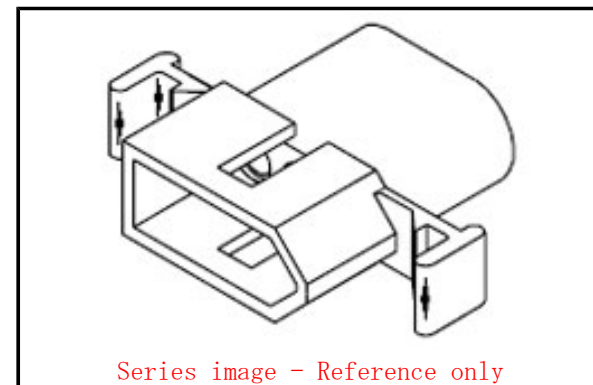

Series image - Reference only

EU ELV
Not Relevant

EU RoHS
Compliant

REACH SVHC
Not Contained Per - ED/61/2018 (27 June 2018)

Halogen-Free
Status

Low-Halogen

For more information, please visit
[Contact US](#)

China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series
[1396 Series](#)

Mates With
[03-09-1032](#) , [03-09-1033](#) , [03-09-6032](#)

Use With
[1189 Crimp Terminals](#), [1190 Crimp Terminals](#), [1380 Male Crimp Terminals](#), [1381 Female Crimp Terminals](#), [1433 Crimp Terminals](#), [1434 Male Crimp Terminals](#), [1973](#) , [2151](#) , [2273](#) , [2870](#) , [2871](#) , [4272](#) , [Link:4550](#), [6271](#)