


Part Number: [0887328902](#)
 Status: Active
 Overview: [Consumer USB Products](#)
 Description: USB On-The-Go (OTG) Shielded I/O Cable Assembly, USB A-to-Mini B, USB 2.0, 2.0m Length Black

Documents:

[図面 \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[梱包仕様書 PK-88740-012 \(PDF\)](#)

一般	
Assembly Configuration	Dual Ended Connectors
接続種別	USB Type A-to-Mini-B
概要	Consumer USB Products
製品名	USB
UPC	800756208947
機械的性能/材質	
ケーブル長	2.0m
極数 (実装)	5
色 - 樹脂部	黒色
ジェンダー	メ-ル-メ-ル
嵌合ロック	有
材質 - 嵌合部メッキ	金
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	Polyester
Net Weight	68.500/g
梱包形態	ポリ袋
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	0.80mm, 2.50mm
嵌合部メッキ厚	0.762µm
ターミナルメッキ厚	4.064µm
シングルエンド	無
実装スタイル	スルーホール
被覆外径	N/A
電線サイズ (AWG)	28
ケーブル種別	円形
電気的性能	
最大定格電流	1.0A
シールド	有
最大定格電圧	30V
参考情報	
図面・仕様書情報	
梱包仕様書	PK-88740-012
製品図面	SD-887328902

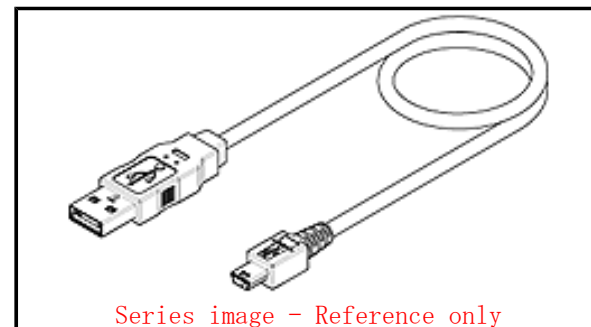

EU ELV

Compliant

EU RoHS

Compliant*

REACH SVHC

Not Contained Per

-ED/01/2017 (12

January 2017)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

CUST_NOTE

*Product contains part(s) with customer managed

CUST_NOTE1

EHS data. These part(s) are excluded from

CUST_NOTE2

product compliance status evaluation.

China ROHS

Green Image

ELV

Compliant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series
[88740 Series](#)

Mates With
 USB On-The-Go (OTG) Mini-B Receptacle
[54819](#) , [48242](#) , [500075](#) , [67503](#)
 Universal Serial Bus Shielded
 Receptacle Type A [67329](#) , [67226](#) , [67230](#)
 , [89485](#) , [54366](#) Universal Serial Bus
 Shielded I/O Receptacle

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION