

Part Number:1051330011

Status:Active

Overview:USB Products and Solutions

Description:Micro-USB B Receptacle, Vertical, Surface Mount, 6.70mm Height, 2.30mm Solder Tabs, Lead-Free

Documents:

3Dモデル

梱包仕様書 PK-105133-001 (PDF)

図面 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

製品仕様書 PS-105133-001-001 (PDF)

Agency Certification

UL

E107635

一般

用途

電線対基板

コメント

Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A

コンポーネント種別

リセプタクル

概要

USB Products and Solutions

製品名

USB 2.0

タイプ

Micro-B

UPC

887191097947

機械的性能/材質

極数（実装）

5

極数（最大）

5

色 - 樹脂部

黒色

耐久挿抜回数

10000

難燃性

94V-0

ジェンダー

リセプタクル

嵌合キー

有

嵌合ロック

無

材質 - 金属部

銅合金

材質 - 嵌合部メッキ

金

材質 - ターミナルメッキ

金

材質 - 樹脂部

耐熱樹脂

Net Weight

0.360/g

列数

1

実装形態

ストレート

基板保持

無

梱包形態

エンボステーピング

パネルマウント

無

ピッチ - 嵌合部（インチ）

0.65mm

ピッチ - 実装部

0.65mm

嵌合極性

有

ポート

1

表面実装対応（SMC）

有

使用温度範囲

-30° to +85° C

実装スタイル

SMT（表面実装）

防水 / 防塵

無

電気的性能

最大定格電流

1.8A, 1.0A

パネルグランド

有

シールド種別


フルシールド

シールド

有

最大定格電圧

30V AC（RMS）

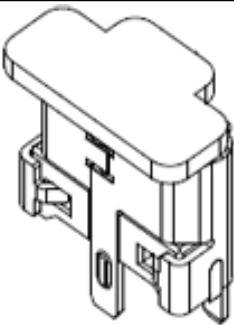

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -

ED/61/2018（27 June

2018）

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product

environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

Please visit the [Contact Us](#) section for

any non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

105133 Series

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	003
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	255

参考情報

図面・仕様書情報	
梱包仕様書	PK-105133-001
製品仕様書	PS-105133-001-001
製品図面	SD-105133-011-000

This document was generated on 08/16/2018

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION