

Part Number: [0022041061](#)
 Status: Active
 Overview: [Mini-Latch Wire-to-Board System](#)
 Description: Mini-Latch Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Ramp, 6 Circuits, Tin (Sn) Plating

Documents:


3Dモデル	製品仕様書 PS-51191-002 (PDF)
図面 (PDF)	圧着仕様書 511910000-AS-000 (PDF)
製品仕様書 PS-5045-001 (PDF)	圧着仕様書 511910000-AS-001 (PDF)
製品仕様書 PS-5045-002 (PDF)	梱包仕様書 SPK-5045-001-001 (PDF)
製品仕様書 PS-5051-001-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)
製品仕様書 PS-5051-005-001 (PDF)	

Agency Certification

UL	E29179
一般用途概要製品名UPC	Signal, 電線対基板 Mini-Latch Wire-to-Board System KK 800753591233

機械的性能/材質

分離型	無
極数 (実装)	6
極数 (最大)	6
色 - 樹脂部	自然色
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	無
難燃性	94V-0
Glow-Wire Capable	無
嵌合ガイド	無
嵌合キー	無
嵌合ロック	有
材質 - 金属部	黄銅
材質 - 嵌合部メッキ	錫
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	ナイロン
Net Weight	609.000/mg
列数	1
実装形態	ストレート
基板テール長	3.40mm
位置決め	無
基板保持	無
推奨基板厚	1.60mm
梱包形態	ポリ袋
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	2.50mm
ピッチ - 実装部	2.50mm
嵌合部メッキ厚	5.080µm
ターミナルメッキ厚	5.080µm
基板極性	無
シュラウド	部分的
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
表面実装対応 (SMC)	無
使用温度範囲	-40° to +105° C
実装スタイル	スルーホール

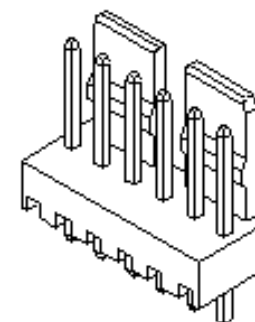

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -
ED/61/2018 (27 June
2018)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

Please visit the [Contact Us](#) section for
any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Prop65

RoHS Phthalates

China RoHS

Green Image

Not Relevant

Compliant

Not Contained

Search Parts in this Series

[5045](#) Series

Mates With

KK 2.50mm Housings [51191](#) , [5051](#)

電気的性能	
最大定格電流	3.0A
最大定格電圧	250V
参考情報	
Engineering Number	5045-06A
図面・仕様書情報	
圧着仕様書	511910000-AS-000, 511910000-AS-001
梱包仕様書	SPK-5045-001-001
製品仕様書	PS-5045-001, PS-5045-002, PS-5051-001-001, PS-5051-005-001, PS-51191-002
製品図面	SD-5045-NA-001

This document was generated on 09/10/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION