


Part Number: [0387207503](#)
 Status: Active
 Overview: [Beau Barrier Strips](#)
 Description: 9.53mm Pitch Beau PCB Terminal Strip, without Mounting Ends, 3 Circuits, with Screw Clamp Washer

Documents:

[3Dモデル](#) [製品仕様書 PS-38710-001-001 \(PDF\)](#)
[図面 \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

一般	
用途	N/A
コンポーネント種別	One Piece
概要	Beau Barrier Strips
製品名	固定マウントバリヤー
タイプ	バリヤーストリップ
UPC	800756177236
機械的性能/材質	
極数 (実装)	3
極数 (最大)	3
色 - 樹脂部	黒色
挿入角度	水平
嵌合ロック	無
材質 - 金属部	黄銅
材質 - 嵌合部メッキ	錫
材質 - ターミナルメッキ	錫
材質 - 樹脂部	Polyester
Net Weight	10.780/g
列数	1
実装形態	水平
基板テール長	4.80mm
基板保持	無
推奨基板厚	3.18mm
パネルマウント	無
ピッチ - 嵌合部 (インチ)	9.53mm
ピッチ - 実装部	9.53mm
嵌合部メッキ厚	3.810µm
ターミナルメッキ厚	3.810µm
嵌合極性	無
シュラウド	デュアル・バリア
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	無
表面実装対応 (SMC)	無
使用温度範囲	-40° to +130° C
電線サイズ (AWG)	12, 14, 16, 18, 20, 22
Wire Size mm ²	0.50-2.50
電气的性能	
最大定格電流	25.0A
最大定格電圧	300V
Solder Process Data	
Lead-freeProcess Capability	WAVE
参考情報	
Engineering Number	72503-C-50
図面・仕様書情報	

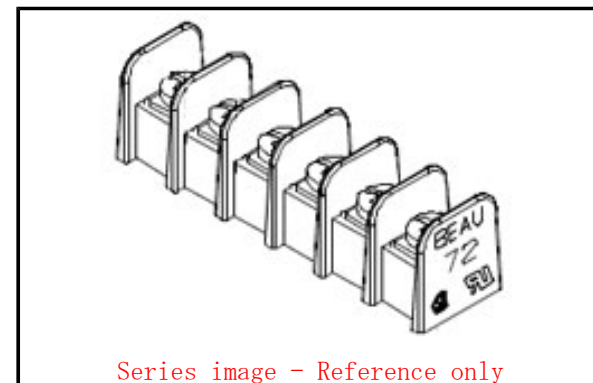

Series image - Reference only

EU ELV
Not Relevant

EU RoHS China RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -
ED/61/2018 (27 June
2018)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product
environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for
any non-product compliance questions.

China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
Prop65	Compliant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series
[38720 Series](#)

Mates With
N/A

This document was generated on 09/10/2018
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION