



Produktname | *Product name*: ANSMANN Working lamp 2


Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0165

Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201426

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 22.10.2018


Version	Change	Date	Name
V0	---	22.10.2018	LHE

Arbeitsleuchte / Work light

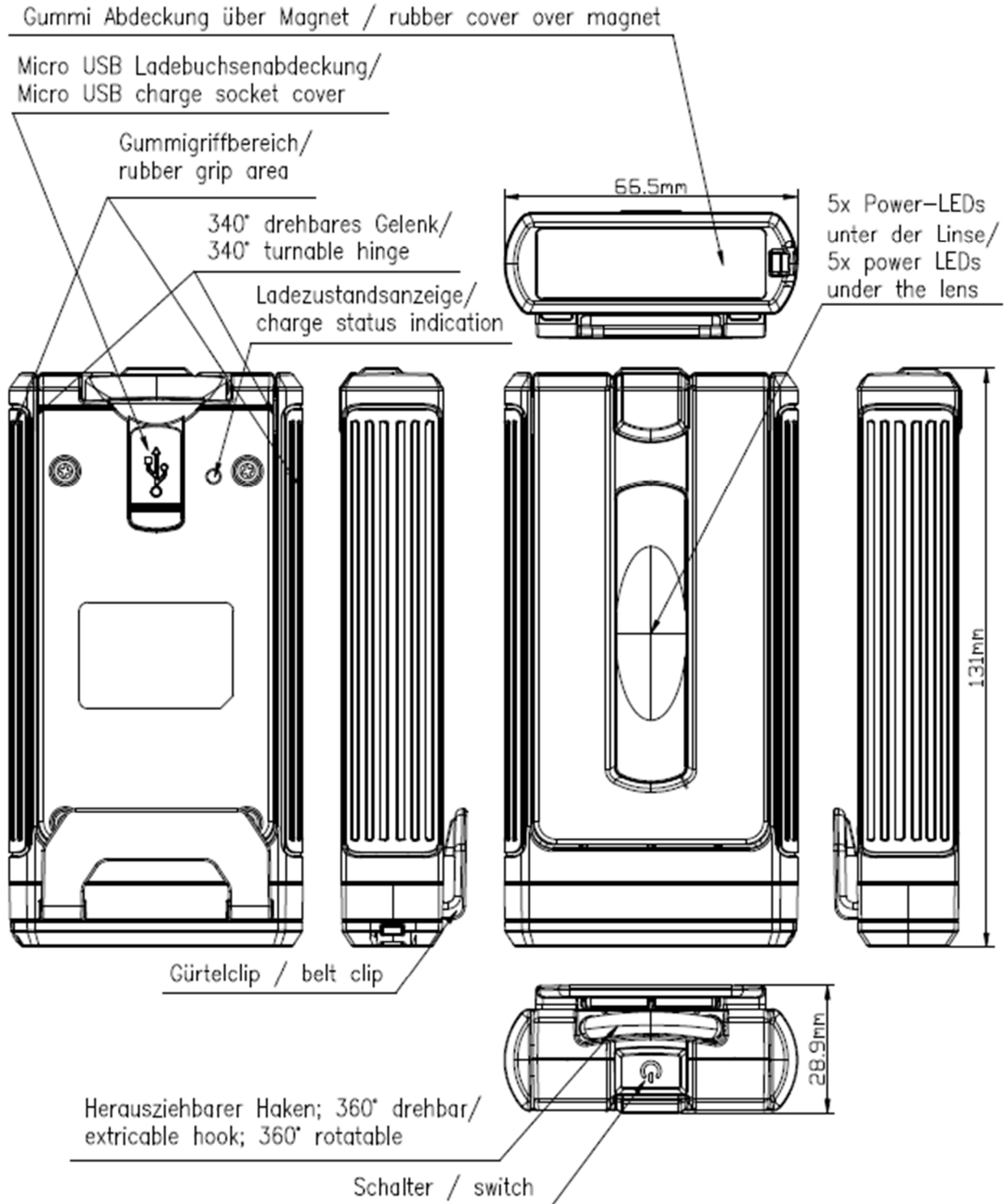


Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

USB-Netzteil / USB-Power supply

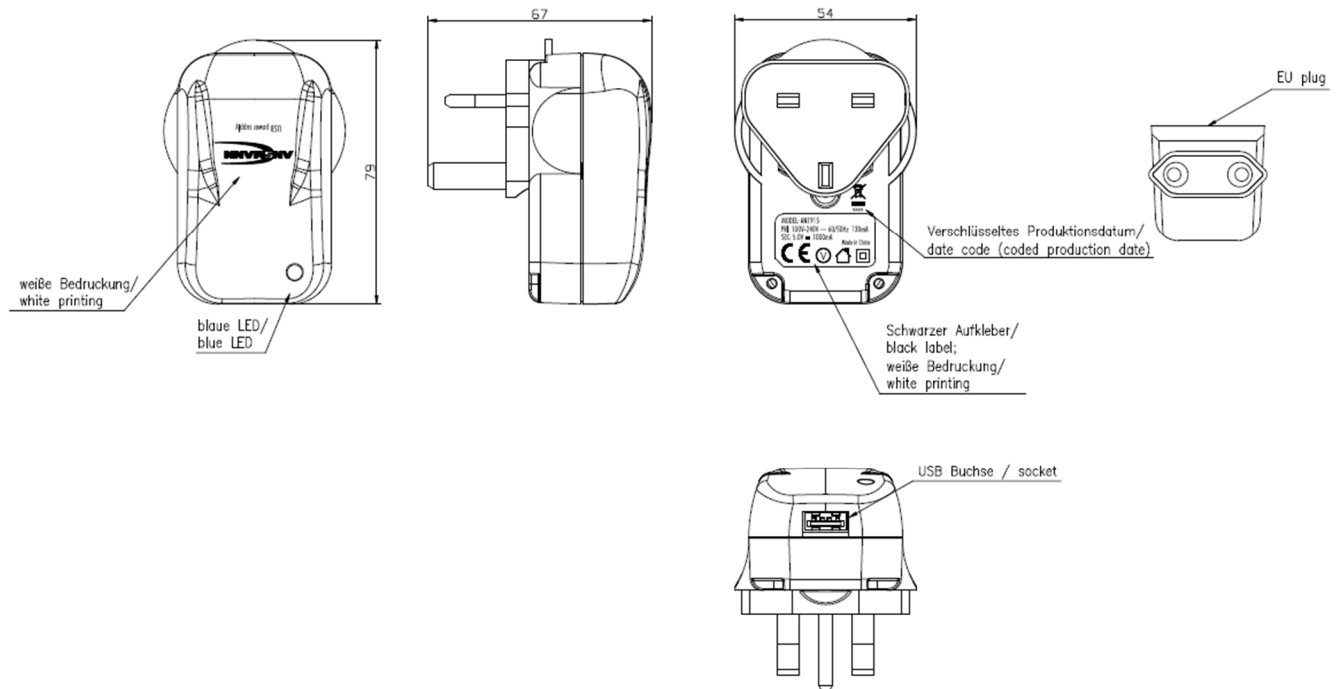

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

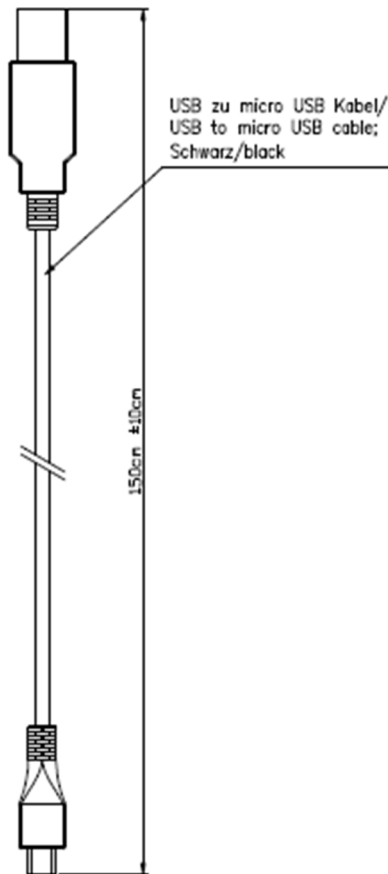USB zu Micro USB Kabel / *USB to micro USB cable*

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Werkstattleuchte / technical data of the work light:



LED-Leuchtmittel:	5x LEDs (Nominalleistung: 3,25W) (Effektivleistung: 2W) (Weitwinkelausleuchtung)		Main LED illuminant:	5x LEDs (nominal power: 3.25W) (effective power: 2W) (wide angle illumination)	
Schalterfunktion:	1. Haupt-LED bei 100%		Switch function:	1. Main LED at 100%	
	2. Haupt-LED bei 50%			2. Main LED at 50%	
	3. Aus			3. Off	
Leuchtmittel:	LED bei 100%:	LED bei 50%:	illuminant:	LED at 100%:	LED at 50%:
Lichtstrom: [Lumen]	220lm	105lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	220lm	105lm
Leuchtdauer:	ca. 4h 30min	ca. 10h	Run time:	approx. 4h 30min	approx. 10h
Leuchtweite:	20m	13m	Beam distance:	20m	13m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	100cd	45cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	100cd	45cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	400lx (Abstand: 0.5m)	180lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	400lx (Distance: 0.5m)	180lx (Distance: 0.5m)
Akkupack:	Li-ion 3.7V 1550mAh (min. 1500mAh) mit Sicherheitselektronik		Battery pack:	Li-ion 3.7V 1550mAh (min. 1500mAh) with safety board	
Eingangsbuchse:	Micro USB		Input Socket:	Micro USB	
Eingangsspannung:	5V DC		Input voltage:	5V DC	
Eingangsstrom:	500mA		Input current:	500mA	
Ladeverfahren:	CCCV		Charging method:	CCCV	
Ladezeit:	ca. 4 Stunden 30 Minuten		Charging time:	approx. 4h 30min	
Ladezustandsanzeige:	Vollgeladen: Anzeige- LED leuchtet grün		Charging status indicator:	Fully charged: Indication LED lights green	
	Laden: Anzeige-LED leuchtet rot			Charging: Indication LED lights red	
Weitere Funktionen:	- 340° drehbares Gelenk mit Magnet		Further functions:	- 340° turn able hinge with magnet	
	- Gürtelclip			- belt clip	
	- 1x herausziehbarer Haken (360° drehbar)			- 1x extricable hook (360° turn able)	
Gehäusematerial:	Kunststoffgehäuse		Housing material:	Plastic	
Betriebstemperatur:	-20°C...25°C		Operating temperature:	-20°C...25°C	
Ladetemperatur:	15°C...25°C		Charging temperature:	15°C...25°C	
Lagertemperatur:	-20°C...30°C (≤1 Jahr)		Storage temperature:	-20°C...30°C (≤1 year)	
	-20°C...45°C (≤3 Monate)			-20°C...45°C (≤3 months)	
	-20°C...60°C (≤1 Monat)			-20°C...60°C (≤1 month)	
Approbationen:	CE		Approvals:	CE	
Gewicht:	183g nur die Lampe		Weight:	183g only the torch	
Lieferumfang:	- Arbeitsleuchte		Shipment:	- Work light	

	- Tragegurt - USB Kabel - UK und EU USB-Netzteil		- Lanyard - UK and EU USB power supply - USB cable
Verpackung:	Weißer Faltschachtel	Package:	White folding box

Technische Daten des Netzteils / technical data of the power supply:



Eingangsstecker:	UK/EU	Input plug:	UK/EU
Eingangsspannung:	100V...240V AC (±10%)	Input voltage:	100V...240V AC (±10%)
Eingangsstrom:	Max. 130mA	Input current:	Max. 130mA
Eingangsfrequenz:	60/50Hz	Input frequency:	60/50Hz
Ausgangsverbindung:	USB Buchse	Output connection:	USB socket
Ausgangsspannung:	5V DC ±5% stabilisiert	Output voltage:	5V DC ±5% regulated
Ausgangsstrom:	1000mA	Output current:	1000mA
Betriebstemperatur:	0°C...25 °C	Operating temperature:	0°C...25 °C
Lagertemperatur:	-25°C...70 °C	Storage temperature:	-25°C...70 °C
Gehäusetypp:	Steckergehäuse schwarz glänzend	Housing type:	Plug-in case gloss black
Gehäusematerial:	ABS Plastik	Housing material:	ABS plastic
Schutzart:	IP40	Protection:	IP40
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	82g	Weight:	82g

Technische Daten des USB Kabels / technical data of the USB cable:



Eingangsstecker:	USB type A	Input plug:	USB type A
Ausgangsstecker:	Micro USB type B	Output plug:	Micro USB type B
Länge:	150cm ±10cm	Length:	150cm ±10cm