



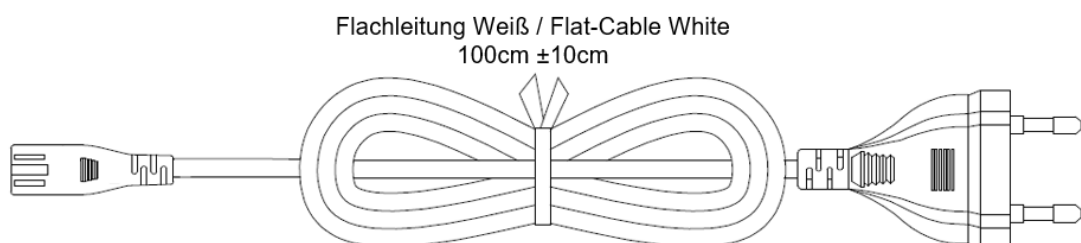

Produktname | *Product name*: USB Charger 8.0A
 Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0054
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-MM-2016-125
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DE / 18.01.2017

Version	Change	Date	Name
V01	2D drawing / Cable / Color	08.09.17	DE
V00	---	18.01.17	DE

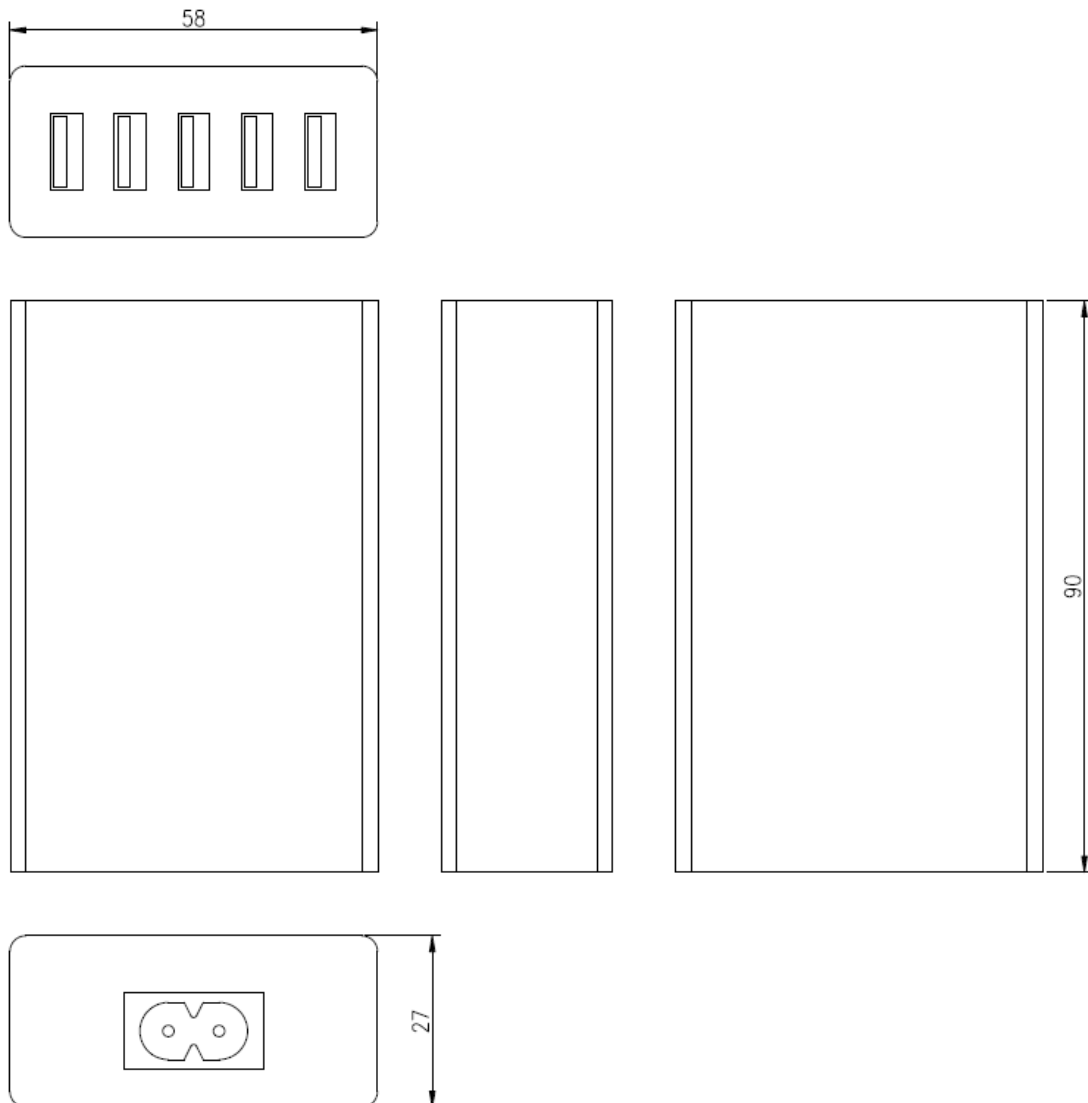

Technische Daten / technical data:


Eingangsspannung:	100 - 240V (+-10%) 50Hz / 60Hz	Input voltage:	100 - 240V (+-10%) 50Hz / 60Hz
Eingangsstrom:	max. 1000mA	Input current:	max. 1000mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	max. 0.3W	Stand-by Power	max. 0.3W
Ausgangsspannung:	5V DC $\pm 5\%$	Output voltage:	5V DC $\pm 5\%$
Ladestrom:	max. 8000 mA	Charge current(in mA):	max. 8000 mA
Ladestrom / Port:	max. 2400 mA	Charge current / Port:	max. 2400 mA
Leistung:	max. 40W	Power:	max. 40W
Anschluss:	5x USB Port	Connector:	5x USB Port
Anzeige:	Nein	Indicator:	Nein
Überstromschutz:	Ja / 2500-3800mA	Over-current protection:	Ja / 2500-3800mA
Kurzschlusserkennung:	Ja	Short circuit detection:	Ja
Lagertemperatur:	-20°C bis 70°C	Storge Temp:	-20°C bis 70°C
Betriebstemperatur:	0°C bis 25°C	Operating Temp:	0°C bis 25°C
Zulassungen:	CE	Approvals:	CE
Schutzart:	IP20	Protection:	IP20
Gewicht:	143g	Weight:	143g
Gehäuse:	Tischgehäuse	Case:	Desktop Housing
Farbe:		Color:	
- Gehäuse	Weiß	- Case	White
- Kabel	Weiß	- Cable	White
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Packaging:	Color box
Zubehör:	- Flachleitung EU-Stecker 100cm ± 5 cm - SAFETY INSTRUCTIONS Blatt	Equipment:	- Flat-Cable EU-Plug 100cm ± 5 cm - SAFETY INSTRUCTIONS Sheet
USB Beschaltung:	Smart IC	USB Resistor network:	Smart IC