


Produktname | *Product name*: WL250
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0265
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2018-273
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 2018-10-31

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	31.10.2018	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light

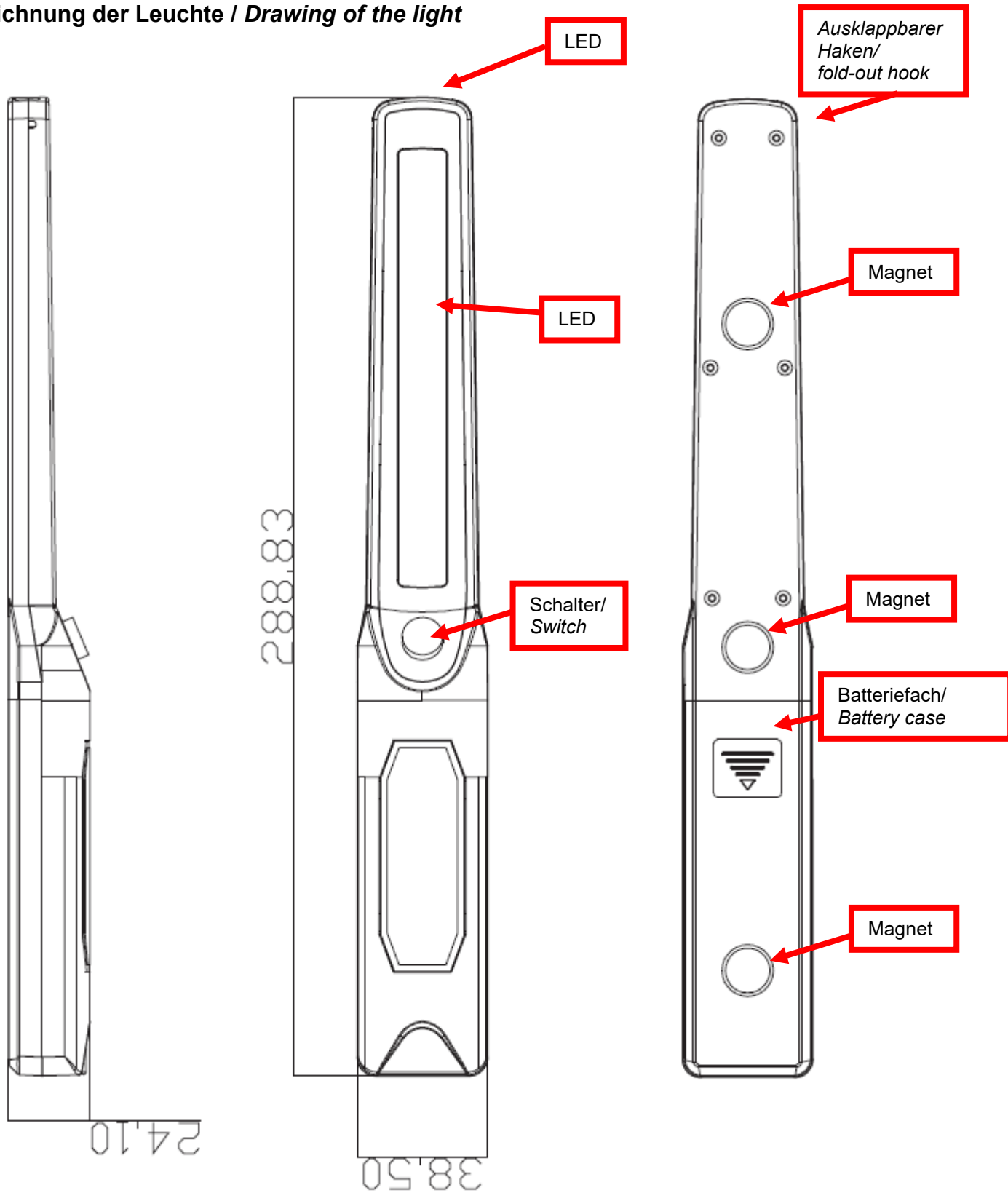

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	3 W LED	Main LED illuminant:	3 W LED
Optisches System der Haupt-LED:	(Weitwinkel-ausleuchtung)	Optical system of the main LED:	(wide angle illumination)
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	1 W LED	Additional LED illuminant:	1 W LED
Optisches System der Zusatz-LED:	(Punkt fokussiert)	Optical system of the additional LED:	(Point focus)
Schalterfunktion:	1. Zusatz-LED	Switch function:	1. Additional LED
	2. Aus		2. off
	3. Haupt-LED bei 100 %		3. Main LED at 100 %
	4. Aus		4. off

Leuchtmittel:	Haupt-LED bei 100 %:	Zusatz-LED:	illuminant:	Main LED at 100 %:	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen] (ca.)	215 lm	75 lm	Luminous flux (light output): [Lumen] (approx.)	215 lm	75 lm
Leuchtdauer: (ca.)	2 h 30 min	7 h 15 min	Run time: (approx.)	2 h 30 min	7 h 15 min
Leuchtweite: (ca.)	19 m	14 m	Beam distance: (approx.)	19 m	14 m
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] (ca.) (Abstand: 0,5 m)	360 lx	190 lx	Peak beam illuminance: [Lux] (approx.) (Distance: 0.5 m)	360 lx	190 lx
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2		Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2	
Weitere Merkmale:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Magnete auf der Rückseite - 1 ausklappbare Haken 		Further characteristics:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 magnets on the back side - 1 fold-out hook 	
Schutzart	Ipx3		Ingress Protection Marking:	Ipx3	
Schutzklasse:	III		Protection class:	III	
Getestete Fallhöhe:	1 m		Tested drop height:	1 m	
Gehäusematerial:	Kunststoff ABS		Housing material:	Plastic ABS	
Betriebstemperatur	-0 °C...25 °C		Operating temperature:	-0 °C...25 °C	
Approbationen:	CE		Approvals:	CE	
Gewicht:	192 g (Lampe mit Batterien) 90 g (4 x Batterien) 102 g (Lampe)		Weight:	192 g (lamp with batteries) 90 g (4 x batteries) 102 g (lamp)	

Verwendungszweck:	Werkstattleuchte	<i>Intended purpose:</i>	<i>Work light</i>
Verwendungseinschränkung:	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. 	<i>Restriction of use:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Not intended for use in other applications.</i> - <i>Not suitable for household room illumination.</i>
Für extreme physische Bedingungen geeignet:	Ja	<i>Suitable for extreme physical conditions:</i>	Yes

Allgemeine technische Daten / Common technical data:



Lagertemperatur:	-10 °C...50 °C	<i>Storage temperature:</i>	-10 °C...50 °C
Empfohlene Lagerbedingungen:	Temperatur: 5..25 °C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	<i>Recommended storage conditions:</i>	Temperature: 5...25 °C Rel. humidity: 45...75 %
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - Leuchte - 4 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Mehrsprachige Bedienungsanleitung 	<i>Shipment:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Luminary</i> - <i>4 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label</i> - <i>Multilingual operating instruction</i>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel, 12 Stück im Display	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box, 12 pieces in the display</i>