


Produktname | *Product name*: WiLine 10
 Artikelnummer | *Part Number*: 1001-0088
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-LN-2018-390 | 810182
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 08.02.2019

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
VA	--- (Vorläufig / Preliminary)	08.02.2019	LHE


Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger

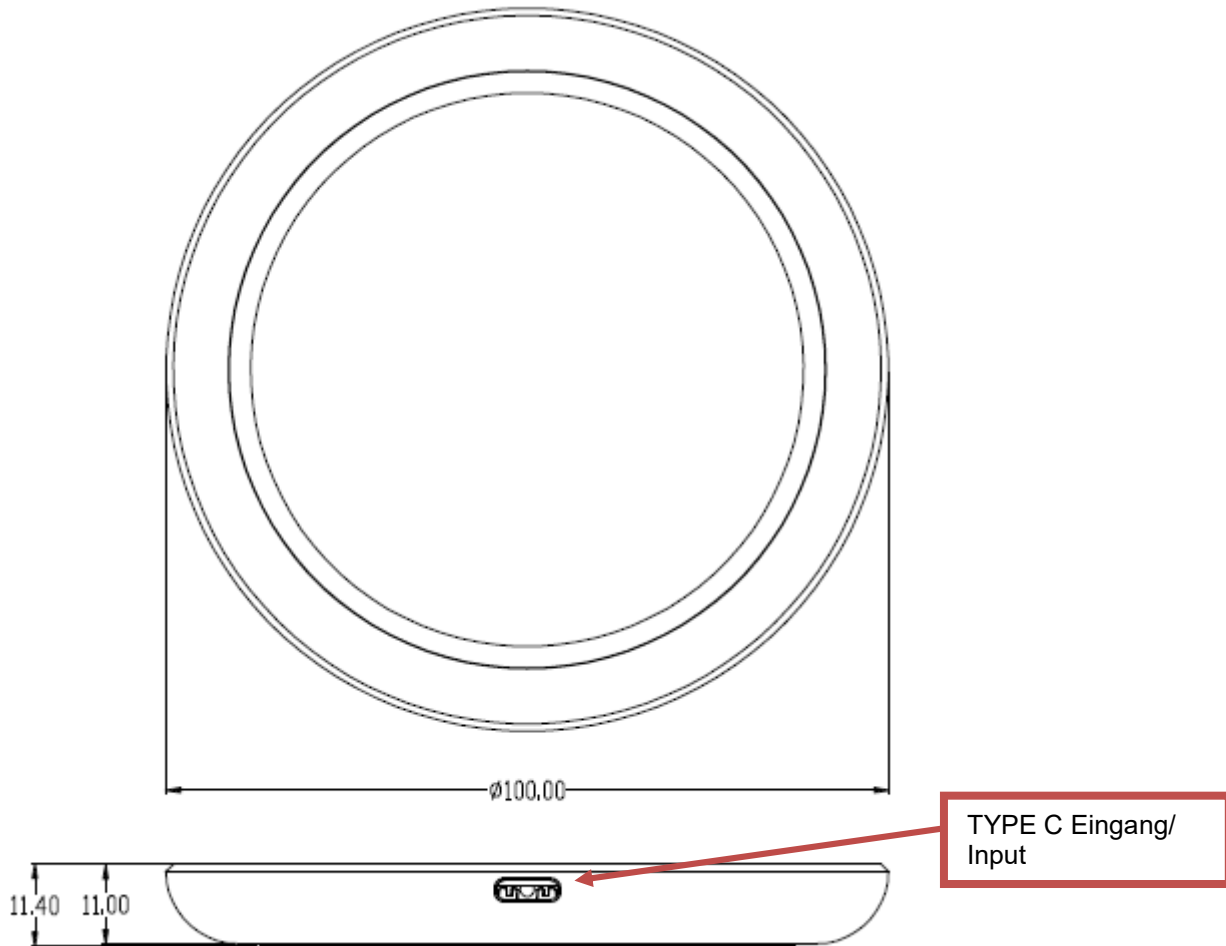

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Zeichnung des USB zu TYPE C Kabels / Drawing of the USB to TYPE C cable:

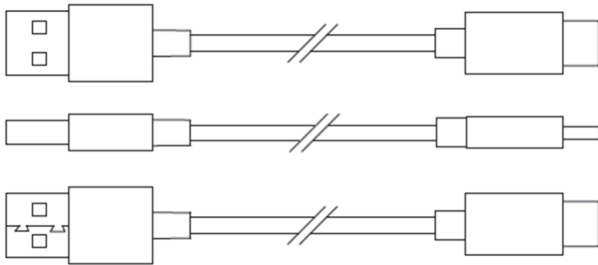

100cm ±10cm

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger:



Eingangsbuchse DC:	USB TYPE C	<i>Input Socket DC:</i>	USB TYPE C
Eingangsspannung:	5V 9V ± 5%	<i>Input voltage:</i>	5V 9V ± 5%
Eingangsstrom:	2A 1.67A	<i>Input current:</i>	2A 1.67A
Ausgangsspannung:	5V 9V ± 5%	<i>Output voltage:</i>	5V 9V ± 5%
Ausgangsstrom:	1A 1.2A	<i>Output current:</i>	1A 1.2A
Max. Ausgangsleistung:	10W	<i>Max. Output power:</i>	10W
Ladeeffizienz:	>70%	<i>Charging efficiency:</i>	>70%
Drahtlose-Lade-Entfernung:	≤8mm	<i>Wireless distance:</i>	≤8mm
Statusanzeige LED:		Status indicator LED:	
Standby:	LED aus	<i>Standby:</i>	LED off
Laden:	LED weiß	<i>Charging:</i>	LED white
Ladeende:	LED aus	<i>Full charge:</i>	LED off
Fehler:	LED blinken	<i>Error:</i>	LED blinking
Schutzanforderung:		Protection Requirement:	
Fremdkörpererkennung:	Ja	<i>Induction detector:</i>	Yes
Überlastschutz:	1.8A-1.9A	<i>Overload protection:</i>	1.8A-1.9A
Temperaturschutz:	68°C	<i>Temperature protection:</i>	68°C
Norm/standards:	WPC Qi V1.2.4		
Approval:	CE		
Möglich für:	Alle Mobiltelefone und Produkte mit Qi-Standardempfänger	<i>Possible for:</i>	All mobile phones and products with Qi standard receiver
Gehäuse:	Gummibeschichtung / ABS	<i>Housing:</i>	Rubber coating / ABS
Zubehör:	-USB TYPE C Kabel 100cm ±10cm - Bedienungsanleitung	<i>Accessories:</i>	-USB TYPE C Cabel 100cm ±10cm -Manual
Nettogewicht:	95g Lader + 27.5g Kabel	<i>Net weight:</i>	95g Charger + 27.5g Cable
Betriebstemperatur:	0°C... +40°C	<i>Operating Temp.:</i>	0°C... +40°C
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Packaging:</i>	Colorbox

Technische Daten des USB zu TYPE C Kabels / Technical data of the USB to TYPE C cable:



Eingangsstecker:	USB type A	<i>Input plug:</i>	USB type A
Ausgangsstecker:	USB Type-C	<i>Output plug:</i>	USB Type-C
Länge:	100 cm ± 10 cm	<i>Length:</i>	100 cm ± 10 cm
Farbe:	Schwarz	<i>Colour:</i>	Black
Kabel-Typ:	Ladekabel	<i>Cable type:</i>	Charging cable

Allgemeine technische Daten / Common technical data:



Lagertemperatur:	(Device only: -10 °C...40 °C	<i>Storage temperature:</i>	(Device only: -10 °C...40 °C
Lieferumfang:	- Qi Ladegerät - USB TYPE C Kabel - Mehrsprachige Bedienungs- anleitung	<i>Shipment:</i>	- Qi Charger - USB TYPE C cable - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	Coloured folding box