

Ø 5 mm LED's
in Metallfassungen


Ø 5 mm Bezel LED's
Signaux LED Ø 5 mm, corps chromé

Technische Daten	Technical Data	
Werkstoff, Fassung	Bezel Material	Messing, hochgl. oder schwarz verchr./Brass, mirror or black chromefinish
Werkstoff, Einsatz	Insert Material	PC
Umgebungstemperatur	Ambient Temperature	-40°C +85°C
Löttemperatur	Soldering Temperature	260°C \leq 5 sec.




Reflektorfassungen jetzt mit
lösbaren Schnappeinsätzen
Bezel LED's now with detachable
connection

Innenreflektor
Concave Reflector

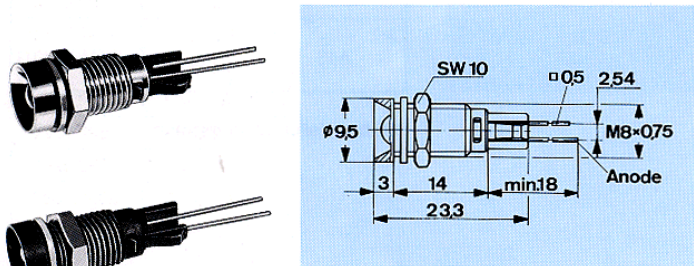

Außenreflektor
Convex Reflector

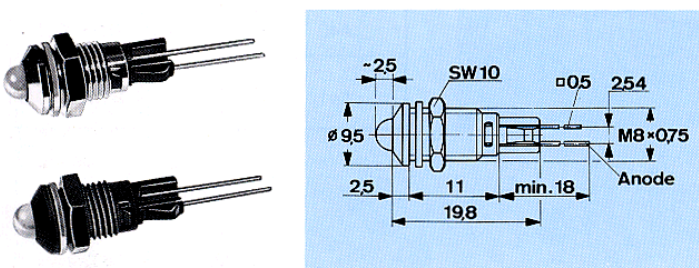

Gehäuse- farbe Bezel-Colour	LED Type	LED-Farbe LED-Colour	Art.-Nr.
Standard verchromt chrome		ohne/without	2664.1001
	A6	Superrot	2664.8011
	A5	Rot/Red	2664.8021
	A7	Gelb/Yellow	2664.8071
	A8	Grün/Green	2664.8081
Low Current verchromt chrome	M2	Weiß/White	2664.8051
	A12	Rot/Red	2664.3021
	A13	Gelb/Yellow	2664.3071
Standard matt-schwarz mat-black	A14	Grün/Green	2664.3081
	-	ohne/without	2664.1003
	A5	Rot/Red	2664.8023
	A7	Gelb/Yellow	2664.8073
Standard verchromt chrome	A8	Grün/Green	2664.8083
	M2	Weiß/White	2664.8053
	-	ohne/without	2665.1001
	A6	Superrot	2665.8011
	A5	Rot/Red	2665.8021
Low Current verchromt chrome	A7	Gelb/Yellow	2665.8071
	A8	Grün/Green	2665.8081
	A52	Blau/Blue	2665.8061
	M2	Weiß/White	2665.8051
	A12	Rot/Red	2665.3021
Standard matt-schwarz mat-black	A13	Gelb/Yellow	2665.3071
	A14	Grün/Green	2665.3081
	-	ohne/without	2665.1003
	A5	Rot/Red	2665.8023
	A7	Gelb/Yellow	2665.8073
Standard matt-schwarz mat-black	A8	Grün/Green	2665.8083
	A52	Blau/Blue	2665.8063
	M2	Weiß/White	2665.8053