


Laborkarte SMD



RE438-LF

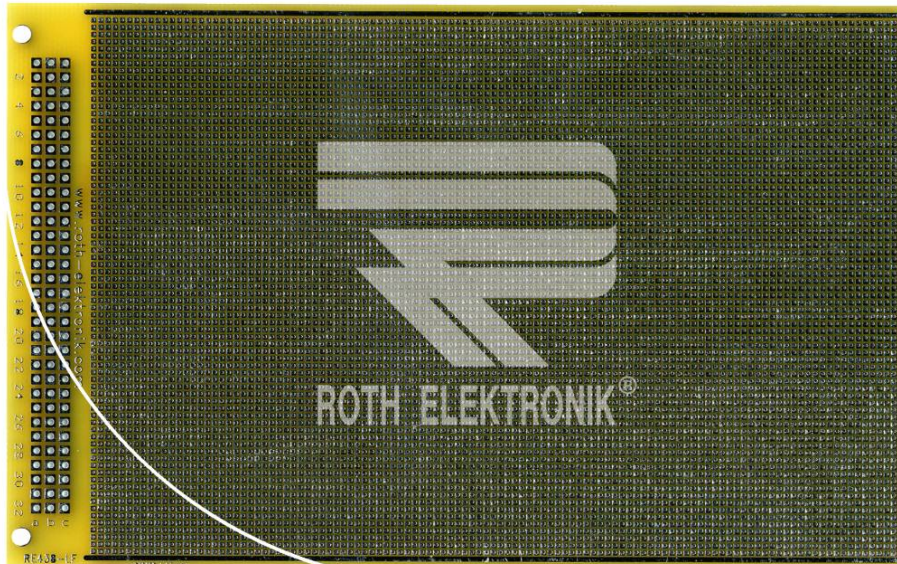

- Epoxyd FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU
- durchkontaktiert
- HAL-leadfree

- Lochraster 1,27 x 1,27 mm (1/40")
- 113 x 76 Lötinseln 1,0 mm² (8588 Lötinseln)
- Größe 100 x 160 mm
- Steckverbinder 32/ 64/ 96-polig
- DIN 41612 Bauform C