


## Laborkarte

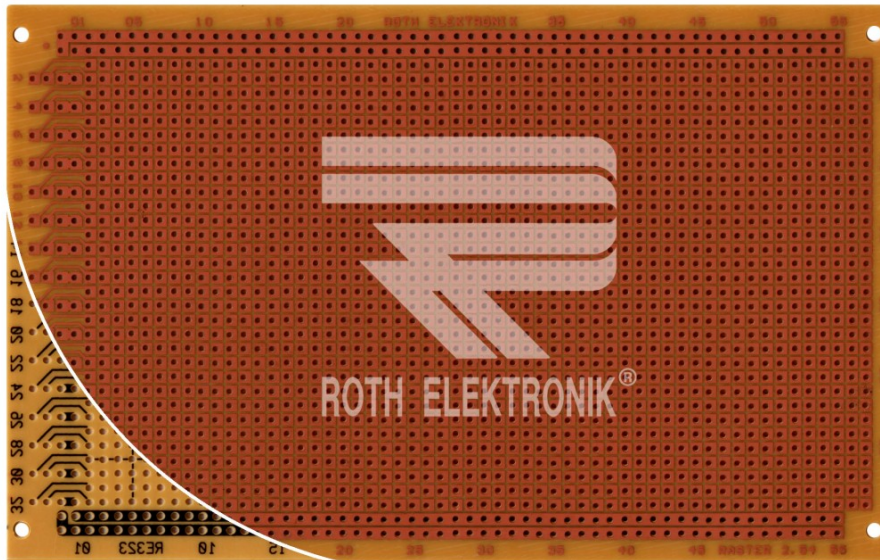

## RE323-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
- 32 x 55 Lötinseln 2,2 mm<sup>2</sup>
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Steckverbinder 32-polig /D DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /E DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /F DIN 41612
- Größe 100 x 160 mm