

MB 12

Art. No. 3590 – 5 V




12 mm Magnetischer Buzzer

Elektromagnetischer Signalgeber für Geräte und Anwendungen, z.B. in den Bereichen Industrie- und Bürotechnik, Medizintechnik, Haushalts- und Automobilelektronik.

12 mm Magnetic Buzzer

Electro-magnetic signalling transmitter for devices and applications, e.g. for industrial and office technology, medical technology, home and automotive electronics.

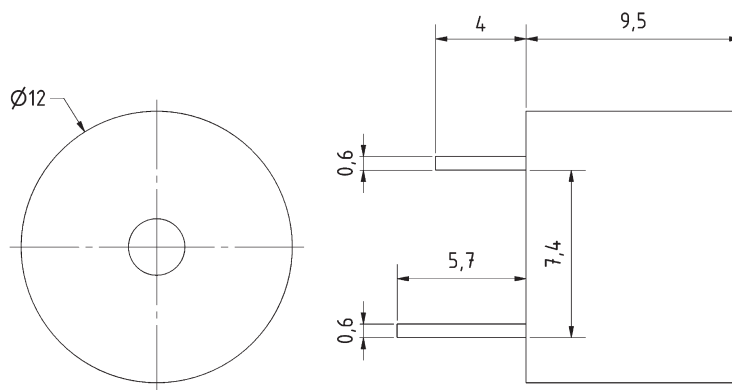

Technische Daten / Technical Data

Nennspannung <i>Rated Voltage</i>	5 VDC
Betriebsspannung <i>Operating Voltage</i>	3-7 VDC
Betriebsstrom <i>Rated current</i>	30 mA (Max)
Schalldruckpegel <i>Sound pressure level</i>	88 dB (0,1 m)
Resonanzfrequenz <i>Resonant frequency fs</i>	2300 Hz
Anschluss <i>Terminal</i>	Lötstifte <i>Solder pins</i>
Gewicht netto <i>Net weight</i>	2 g