

ECS001-SCH



Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und zweitem Schutzkontaktsystem
Plug with earthing contact and additional earthing contact system



Weight 34 g



Beschreibung / Description	
Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm ² , 3G1,0 mm ² und 3G1,5 mm ²	Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm ² , 3G1,0 mm ² and 3G1,5 mm ²
Wahlweise mit und ohne Knickschutztülle	With or without strain relief sleeve available
Technische Daten / Specifications	
Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene
Abmessungen / Dimensions	

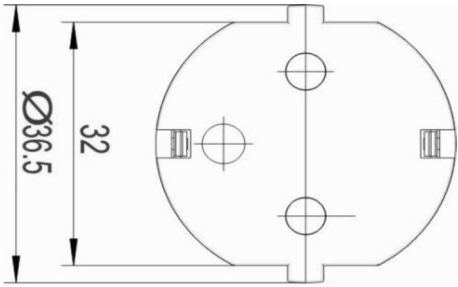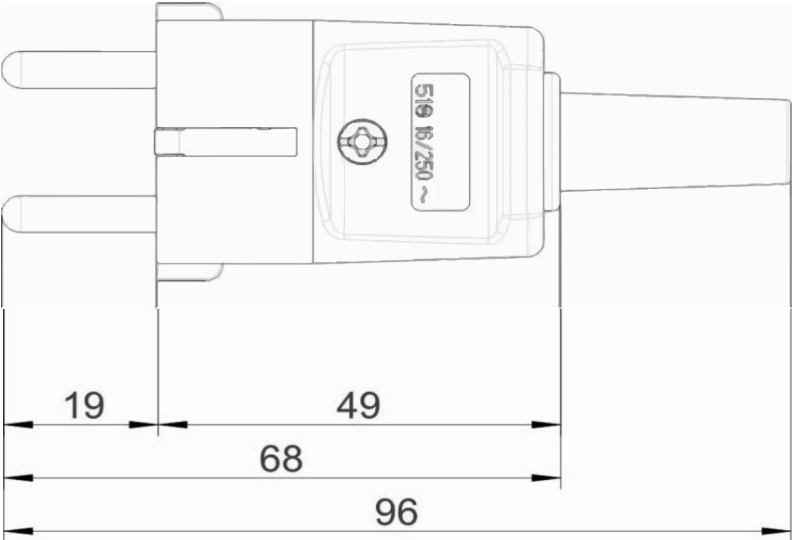

Abisolierung / Wire stripping : N 40 mm L 40 mm PE 30 mm