


MF15B

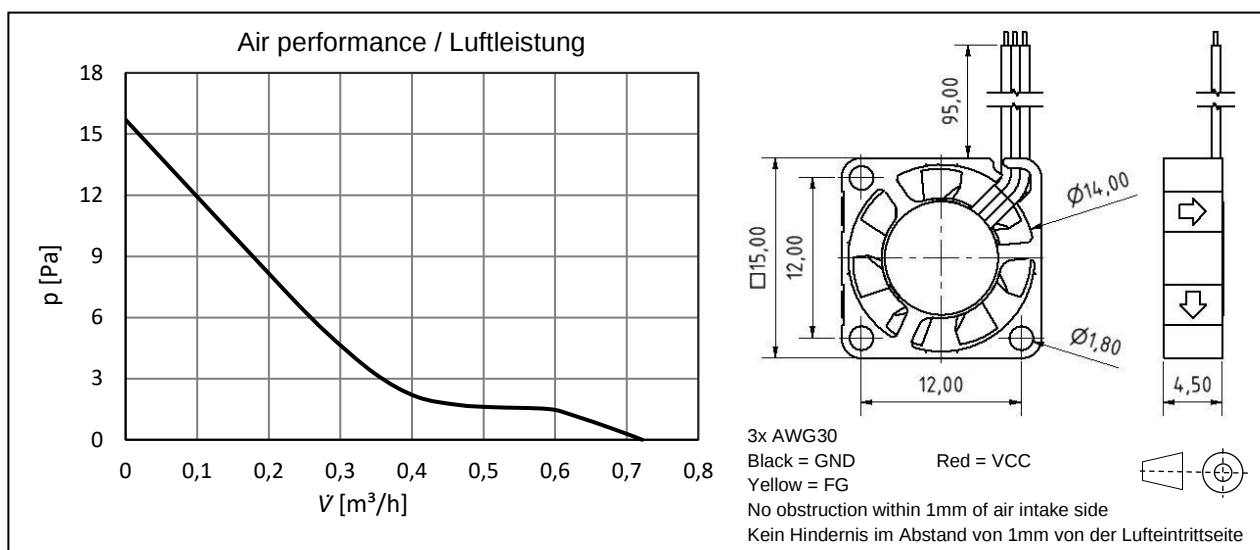

		MF15B05-008 MF15B05A-005
Safety Approvals / Zertifizierungen		CE
U	[VDC]	4.5 ... 5 ... 5.5
I _{typ}	[mA]	70
I _{max}	[mA]	200
V _{max}	[l/min – m³/h]	12 – 0.72
p _{max}	[Pa – mmH ₂ O]	15.7 – 1.6
Noise / Geräusch (typ.)*	[dB(A)]	12
RPM*	[min ⁻¹]	13000
Signal / FG (...A)	[pulses per revolution]	3
PWM	[VDC]	-
Temp.	[°C]	-10 ... +80
Motor protection / Motorschutz		Impedance
L10/MTTF @ 40°C	[h]	40000/210000
Bearing / Lagersystem		MagFix
Weight / Gewicht	[g]	1

* Noise and rotation speed are subject to deviations due to tolerance.
Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

• ORDER INFORMATION / BESTELLDATEN

MF15B05-008 501521000
MF15B05A-005 501521010

• Technical changes without notice • 24.11.2020
• Technische Änderungen vorbehalten


MF15B



• FG / Tacho

IMPORTANT: The pulse output is not protected against short circuit and must not be connected to GND or VCC without series resistor. A pull-up-resistor is needed. Insulate not used pulse output!

Wichtig: Der Tachoaussgang ist nicht gegen Kurzschluss gesichert und darf ohne Vorwiderstand nicht an GND oder VCC angeschlossen werden. Ein Pull-up-Widerstand wird benötigt. Nicht benutzten Tachoaussgang isolieren!

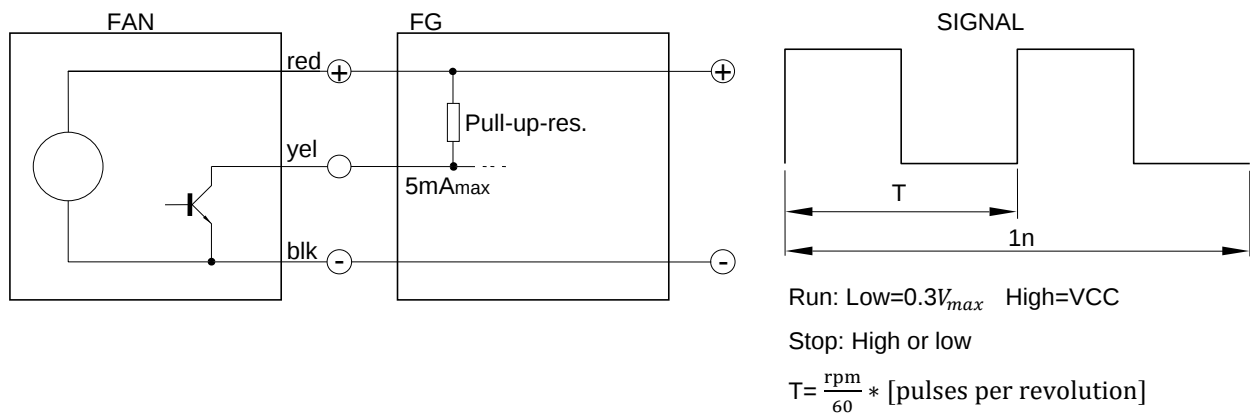

• ACCESSORIES / ZUBEHÖR

				
	LFGFSB	FG	FM	LM
Cable assembly	Dust filter / Fan guard	Metal fan guard	EMC metal filter	Elastic fastening sleeves
Konfektionierung	Staubschutzfilter / Fingerschutzgitter	Fingerschutzgitter	EMV Filterrahmen	Lüftermanschette