

Broszura informacyjna

97 53 18

KNIPEX Twistor16®

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek
Z głowicą obrotową



Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek kablowych z głowicą obrotową

- Głowica do zagniatania obracana o 360°, blokada w 8 pozycjach
- Możliwość zagniatania tulejek kablowych prawie w każdej pozycji
- Szczypce dopasowują się automatycznie do przewodów o różnych przekrojach
- Profil zagniatający dostępny z obu stron, możliwość dosunięcia długich tulejek kablowych
- Możliwość zagniatania tulejek kablowych Twin w zakresie do 2 x 6 mm²
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Lekkie i poręczne narzędzie, siła zagniatania zwiększana przez dźwignię kolankową
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo


Nr art.	97 53 18
EAN	4003773082729
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	486 g
Wymiary	240 x 80 x 26 mm

Technische Attribute

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,14 — 16 mm ²
AWG	26 — 5
Liczba gniazd	1

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

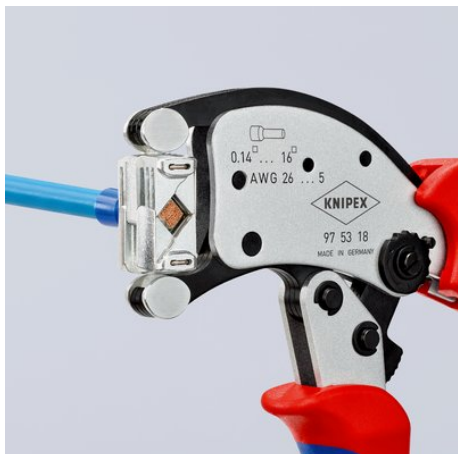

Wyjątkowo elastyczne: tulejki kablowe można umieścić w obrotowej głowicy do zagniatania prawie z każdej pozycji





Głowica do zagniatania obracana o 360° zapewnia najlepszy dostęp nawet w wąskich przestrzeniach

