
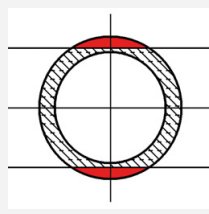


# 12 49 02

## 12 40 200用交換用クランピングジョー、1ペア

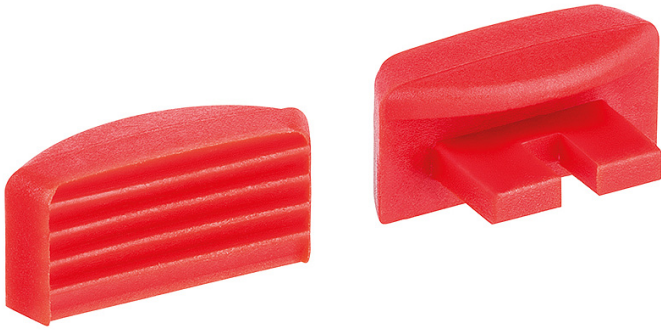


ストレートな刃の作業原則

赤い部分だけが切断されます。

柔軟性の高い、外装した絶縁材および多層の絶縁には適しません。


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 商品品番                                 | 12 49 02      |
| EAN                                  | 4003773026686 |
| 絶縁被膜剥ぎ取りの数値（平方ミリメートル）mm <sup>2</sup> |               |
| 長さストップ mm                            |               |
| AWG                                  |               |
|                                      | 1             |
| 長さ mm                                |               |
| 重量 g                                 | 2             |

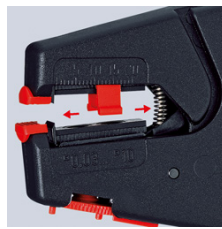

調整可能な長さ調整ストップパー



多芯ケーブルでは 10.0 mm<sup>2</sup> までのワイヤーカッター

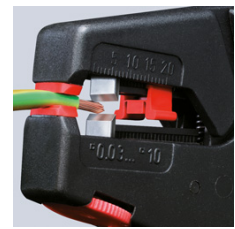

芯線を痛めずに精密に剥ぎ取ります。

技術的変更および間違いのある場合があります。



製品

|                           |               |  |
|---------------------------|---------------|--|
| No.                       | EAN           |  |
| <a href="#">12 40 200</a> | 4003773026662 |  |