

86 05 250




プライヤーレンチ 1つのツールにプライヤーとレンチが付いています。



- スパナセットを代用します。メートルおよびインチサイズ。
- 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
- 調整可能なネジ用ツール
- ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
- 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
- ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
- 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
- ヒンジボルトが確実に噛み合うので、調整のずれがありません。
- ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
- 握力を 10 倍に増幅する強い保持力
- クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ

滑らかなアゴは、必要に応じて、高い押し圧力により、開口範囲内にある全ての平行な面を掴み、プライヤーレンチの使用範囲をほぼ制限なく広げます。例えば、ロックナットの締付け、コンタクト接着剤の接着力を発生させるための押さえ、タイル作業でのエッジ割り、ケーブルタイのスナッピング、小さなバイスとして利用など。

商品品番	86 05 250
EAN	4003773047841
プライヤー	クロムメッキ
ハンドル	複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
B1 mm	8,0
調整ポジション	17
ナット開口範囲 インチ	1 3/4
ナット開口範囲 mm	46
長さ mm	250
重量 g	571

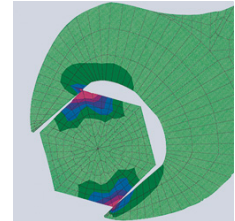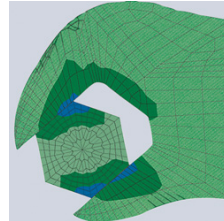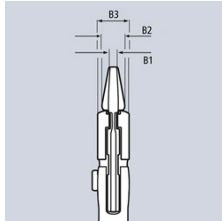

プライヤーレンチ：遊びがなく面を押さえ、エッジを傷つけません。
従来のレンチ：エッジにかかる圧力で損傷します。



ボタンプッシュによってスピード調整



クロムメッキされ、表面を傷付けずに作業できます。



スパナセットを代用します。メートルおよびインチサイズ。

技術的変更および間違いのある場合があります。



曲げる作業に最適

交換部品

商品品番	EAN	
87 09 01	4003773074724	交換部品セット (86/87 250/300 (87 2なし) の調整用)