

97 50 01


スコッチロックコネクター用圧着プライヤー カッター付



- シングル・スコッチロックコネクターの U コンタクト式による、プラスチック絶縁被覆された通信または信号ケーブル撚り線を圧着
- ストリッピングする必要なく、U 型エレメントがコンタクトを引き受けます。
- 高周波焼き入れを施した切断刃付
- オープンスプリング付
- パナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ



商品品番	97 50 01
EAN	4003773028239
ヘッド	研磨されています。
ハンドル	プラスチックでコーティングしてあります。
用途	シングル・スコッチロックコネクター
容量 (直径) Ø mm	0,4 - 1,1
圧着ポジション数	1
長さ mm	155
重量 g	135

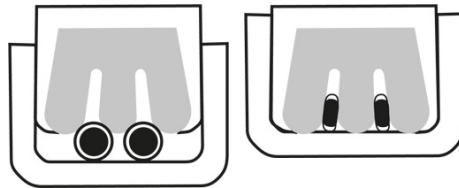

技術的変更および間違いのある場合があります。

