

97 53 18

{707898} エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー 回転可能な圧着ヘッド付き



- DIN 46228 1部 + 4部によるエンドスリーブの圧着
- 四角形の圧着プロファイル、0.14 ~ 16 mm²の幅広い容量範囲
- 360°回転可能な圧着ダイス；8つの回転止め位置
- 希望するフェールサイズに自動的に調整：間違ったダイや設定による圧着ミスがありません
- 2 x 6 mm²以下のツインフェールを圧着できます
- スリムなヘッドによって最適にアクセス可能
- 強制ロック（解除可能）により安定した圧着作業が可能です。
- トグルレバー機構による適切なテコ比
- 圧着力は工場で精密に調整されています（較正）。再調整可能。
- 持ちやすく軽いので、快適に使えます。
- 高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ



商品品番	97 53 18
EAN	4003773082729
プライヤー	クロムメッキ
ハンドル	複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
用途	エンドスリーブ
容量（平方ミリメートル） mm ²	0,14 - 16,0
圧着ポジション数	1
AWG	26 - 5
長さ mm	200
重量 g	478





360°
回転可能なクランピング
ヘッドで、狭い場所でも
最適なアクセスが可能



ツインフェール（最大
2 x 6
mm²
）を調節なしで圧着可能



高い柔軟性：回転式ク
ランピングヘッドには、ほ
ぼどの方向からもコネク
ターを挿入できます

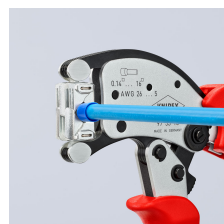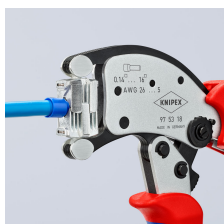

技術的変更および間違いのある場合があります。