

## Informações sobre o produto

# 97 53 18

### KNIPEX Twistor16®

Alicate de cravar auto ajustável para terminais para pontas de fios  
Com cabeça de cravamento rotativa



#### Alicate de cravar terminais autoajustável para pontas de fio com cabeça de cravação rotativa


- Cabeça de de cravar rotativa a 360°, com 8 posições de engate
- Cravação de terminais para pontas de fio possível em praticamente qualquer posição de trabalho
- O alicate de cravar ajusta-se automaticamente às diferentes secções transversais
- A abertura de cravamento é acessível de ambos os lados, os terminais para pontas de fio com excesso de comprimento podem ser empurrados
- Possível cravação de terminais para pontas de fio Twin até 2 x 6 mm<sup>2</sup>
- Qualidade de cravamento continuamente alta por bloqueamento forçado (destravável)
- Ferramenta leve e prática, força manual reforçada pela mecânica da alavanca articulada
- Aço elétrico cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo

Artigo nº	97 53 18
EAN	4003773082729
Alicate	cromado
Cabeça	cromado
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	486 g
Dimensões	240 x 80 x 26 mm

#### Technische Attribute

Aplicação	Terminais para pontas de fios
Capacidade em milímetros quadrados	0,14 — 16 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 5
Número de cavidades	1
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Reservado alterações técnicas e erros

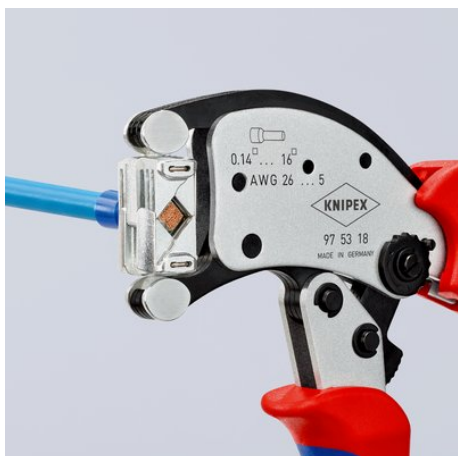

Flexibilidade incomparável: Conectores podem ser inseridos de praticamente qualquer posição na cabeça de cravar rotativa





Cabeça de cravar rotativa a 360° para melhor acessibilidade mesmo em espaços reduzidos

