


T10x25 E10 LED 130/230VAC

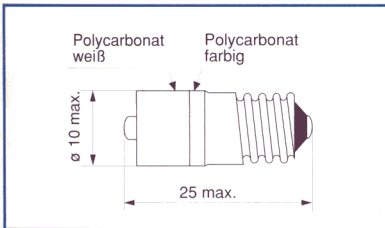

Bestell-Nr./Part No.	Farbe/Colour	Spannung/Voltage	Strom/Current	** Lichtstärke/Lumi. intensity
		[V] AC/DC	[mA] AC/DC	[mcd]
18607130	red	130 ¹	5	120
18607131	green	130 ¹	5	340
18607132	yellow	130 ¹	5	100
18607137	blue	130 ¹	5	140
1860713W3	white clear	130 ¹	5	250
1860713W3D	white diffused	130 ¹	5	130
18607230	red	230	3	70
18607231	green	230	3	200
18607232	yellow	230	3	60
18607237	blue	230	3	80
1860723W3	white clear	230	3	150
1860723W3D	white diffused	230	3	7

** Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC-Betrieb/*Luminous intensity data of the LEDs on direct voltage*

¹ Diese LED ist zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung von 130VAC dimensioniert. Ein Betrieb an einer höheren Versorgungsspannung mittels handelsüblicher Lampenfassungselemente mit integriertem Vorwiderstand ist nicht zulässig.

¹ This LED has been developed to run on a supply voltage of 130VAC only. An operation at a higher supply voltage using commercial lampholders with integrated resistor, is not recommended.

Passender Lampenzieher · Bestell-Nr. 55001250/A suitable lamp remover · Part No. 55001250

StarLEDs mit „klarer“ und „diffuser“ LEDs unterscheiden