


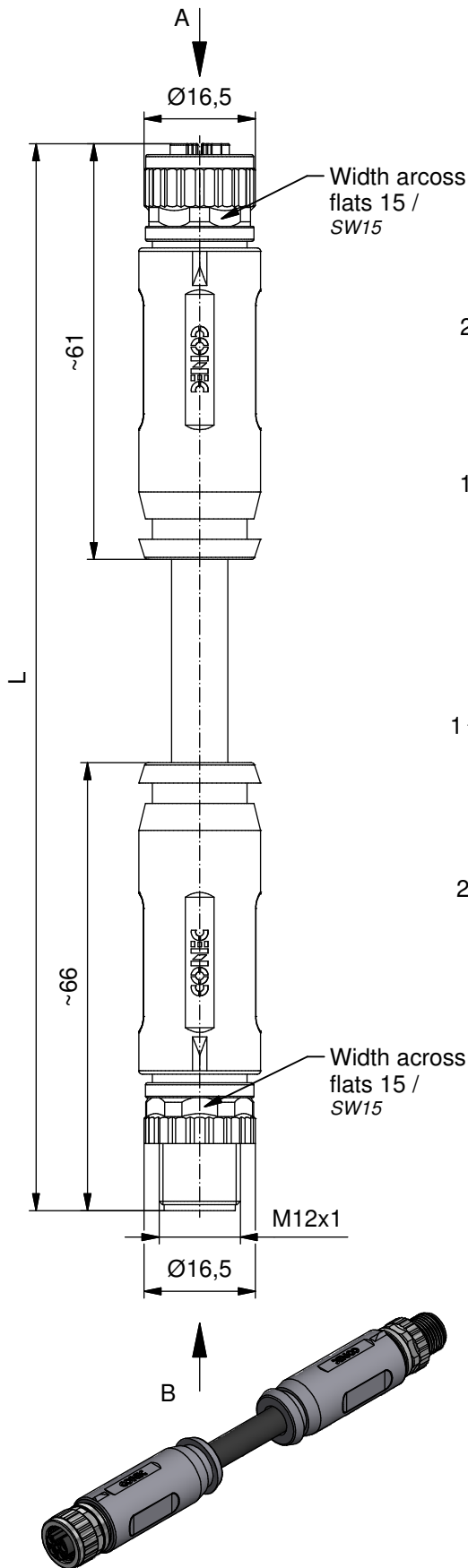

Width across flats 15 / SW15

Width across flats 15 / SW15

A

B

Contact assignment/ Kontaktbelegung:

1	brown / braun	1
2	white / weiß	2
3	blue / blau	3
4	black / schwarz	4

Technical specification/ Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	60 V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	16 A / 40 °C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100

Cable specification/ Kabeleigenschaften:

Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-25 °C ... +80 °C
--	-------------------

Materials/ Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuNi, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Sealing/ Dichtung:	FKM
Coupling nut/ Überwurfmutter:	CuZn, Ni b
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey/ grau

Installation specification/ Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Insert across flats15/ Steckeinsatz SW15: 36-000320


Part no/ Art.-Nr.:	Description / Bezeichnung:	Length L / Länge L:	Cable / Kabel:
43-21494	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 0,3 / K1	0,3 m	TPE-U, UL 20549, black / schwarz, 4x2,5 mm², 4Li9Y11Y Cable / Kabel: 781-K1940G
43-21495	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 0,6 / K1	0,6 m	
43-21496	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 1,5 / K1	1,5 m	
43-21424	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 2 / K1	2 m	
43-21425	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 3 / K1	3 m	
43-21426	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 5 / K1	5 m	
43-21427	SAL - 12L - RK4 - RS4 - 10 / K1	10 m	
43-xxxxx	SAL - 12L - RK4 - RS4 - ... / K1	x	

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

L <= 5 m: L + 50 mm
L > 5 m: L + 1 %

general tolerance/
Allgemeintoleranz:

 0 ± 0,50 mm
0,0 ± 0,25 mm
0,00 ± 0,10 mm
* ± 5°



dim. in mm

	Date / Datum	Name
drawn/ gez.	02.11.2017	Pfeiffer
appd./ gepr.	07.11.2017	Schramm

Connecting cable M12x1 4pos,
female axial - male axial
Verbindungsleitung M12x1 4pol,
Kupplung axial - Stecker axial

Index: c Ä23-0997 01.08.2023 fro

scale/Maßstab:

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

43K1A3979

DIN-
A4

ROHS compliant, exemption 6c; ROHS
konform, Ausnahme 6c

1 / 1