

Kontaktbelegung:


- PE ■ grün-gelb
- 2 ■ braun
- 3 ■ blau

Technische Daten:

- Bemessungsspannung: 300 V
IEC 60664-1
- Überspannungskategorie: 2
IEC 60664-1
- Bemessungsstoßspannung: 2,7 kV
IEC 60664-1
- Strombelastbarkeit: 0,75mm² 1,5mm²
IEC 60512-3 bei 40°C 8 A 12 A
- Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512
- Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1
- Schutzart: IP 68, im verschraubten
IEC 60529 Zustand
- Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C
IEC 60664-1
- Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a
- Anschlussart: gecrimpt

Werkstoffe:

- Kontaktmaterial: CuZn
- Kontaktfläche: Ni, Au gal.
- Kontaktträger: TPU, UL 94
- Überwurfschraube: CuZn, Ni
- Griffkörper: TPU, UL 94, grau

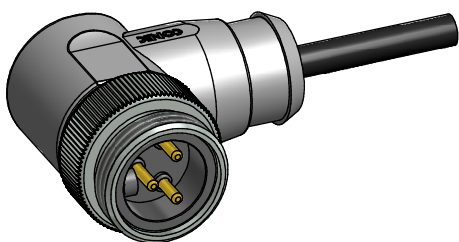

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01028	SAL - 7/8 - RSW2PE - 2 / K0	2m	TPU, UL 20940, schwarz, 3x0,75mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K07300
41-01029	SAL - 7/8 - RSW2PE - 3 / K0	3m	
41-01030	SAL - 7/8 - RSW2PE - 5 / K0	5m	
41-01031	SAL - 7/8 - RSW2PE - 10 / K0	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RSW2PE - ... / K0	x	
41-01125	SAL - 7/8 - RSW2PE - 2 / K0 / 150	2m	TPU, UL 20940, schwarz, 3x1,50mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K08300
41-01126	SAL - 7/8 - RSW2PE - 3 / K0 / 150	3m	
41-01127	SAL - 7/8 - RSW2PE - 5 / K0 / 150	5m	
41-01128	SAL - 7/8 - RSW2PE - 10 / K0 / 150	10m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RSW2PE - ... / K0 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 14.02.11 VF Ä3891 Kabeltyp ausgetauscht, technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu	dim. in mm	Benennung: Stecker 7/8" gewinkelt							
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 11.10.07</td> <td>Franz</td> </tr> <tr> <td>gepr. 11.10.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>			Datum	Name	gez. 11.10.07	Franz	gepr. 11.10.07	Mankopf
	Datum	Name								
	gez. 11.10.07	Franz								
gepr. 11.10.07	Mankopf									
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm										
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten			Artikelnr.: siehe Tabelle							