
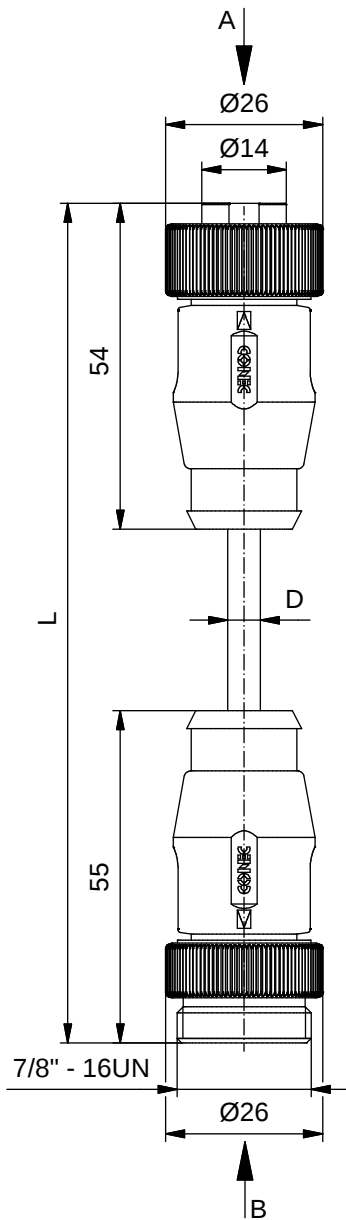


Kontaktbelegung:

PE	grün-gelb	■
2	braun	■
3	blau	■

 
Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 60664-1	300 V	
Überspannungskategorie: IEC 60664-1	2	
Bemessungsstoßspannung: IEC 60664-1	2,7 kV	
Strombelastbarkeit: IEC 60512-3 bei 40°C	0,75mm ² 8 A	1,5mm ² 12 A
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ	
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	
Schutzart: IEC 60529	IP 68, im verschraubten Zustand	
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C	
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100	
Anschlussart:	gecrimpt	
<u>Werkstoffe:</u>		
Kontaktmaterial:	CuZn	
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.	
Kontaktträger:	TPU, UL 94	
Überwurfmutter/ -schraube:	CuZn, Ni	
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau	

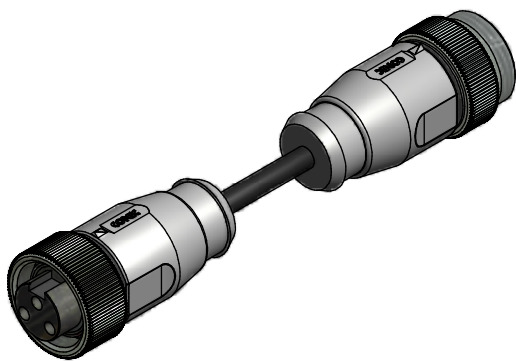

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01197	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 0,6 / K0	0,6m	TPU, UL 20940, schwarz, 3x0,75mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K07300
41-01198	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1 / K0	1m	
41-01199	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1,5 / K0	1,5m	
41-01200	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 2 / K0	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - ... / K0	x	
41-01245	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 0,6 / K0 / 150	0,6m	TPU, UL 20940, schwarz, 3x1,50mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K08300
41-01246	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1 / K0 / 150	1m	
41-01247	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 1,5 / K0 / 150	1,5m	
41-01248	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - 2 / K0 / 150	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RK2PE - RS2PE - ... / K0 / 150	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 14.02.11 VF Ä3891 Kabeltyp ausgetauscht, technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu	 dim. in mm		Benennung: Verbindungsleitung 7/8", Kupplung axial - Stecker axial	
			Datum	Name		
		Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	11.02.08	Franz	Zeichnungsnr.: 41K1A356
			gepr.	11.02.08	Mankopf	
		Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: siehe Tabelle