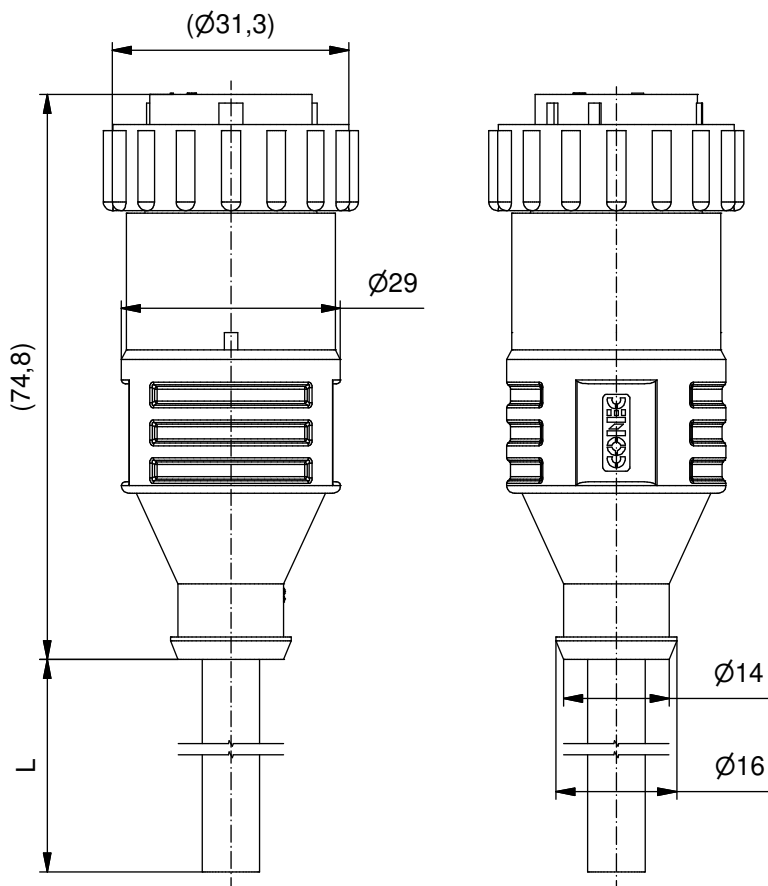


Technical specification/

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 250 V AC/DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	15 A at 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67 in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur Stecker:	-30 °C ... +80 °C
Temperature range Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	fixed/ -50 °C...+80 °C moved/ -40 °C...+80 °C bewegt:
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	1.5 mm ²
Housing/ Gehäuse:	CPC Size 17-3S 206037-2 black/ schwarz
Contacts/ Kontakte:	66740-7

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Copper alloy Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Tin plated
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz

Contact assignment/


Kontaktbelegung:

1 brown/braun	⌋
2 blue/blau	⌋
3 black/schwarz	⌋

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Cable length "L" Kabellänge "L":	Cable/ Kabel:
55-40034	CPC17-3S-A/K1/1.5/2m	2 m	PUR, black / schwarz 1,5 mm ² , Cable / Kabel : 781-K1830G
55-40035	CPC17-3S-A/K1/1.5/5m	5 m	
55-40036	CPC17-3S-A/K1/1.5/10m	10 m	
55-xxxxx	CPC17-3S-A/K1/1.5/...m	... m	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz:

 L ≤ 5m: L + 50mm
 L > 5m: L + 1%



dim. in mm

general tolerance/
 Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50 mm
 0,0 ± 0,25 mm
 0,00 ± 0,10 mm
 * ± 5 °

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	19.09.2019	Henneboel
appd./ gepr.	30.09.2019	Strakerjahn

overmolded
CPC17-3S
umspritzt
CPC17-3S

Index: a Original

scale/Maßstab:
1 : 1,5
(Div.)

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A864

DIN-
A4

RoHS compliant/konform

1 / 1