


Stecker

LAS S G

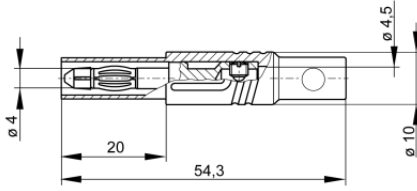

Produkt	LAS S G
Beschreibung	Stecker, gerade, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5mm ² bis 1,5mm ² , Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckerstift 4mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch Click-System.
Betriebsanleitung	BA459
Artikel-Nr. / *Farbe	9340971xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün  05 braun  06 grau  07 weiß  09 violett
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand : 13. November 2025 18:00