
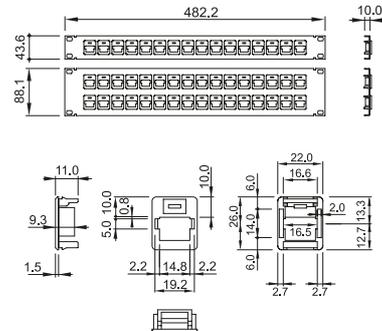


Patch-panel RJ45 Keystone/Avaya Patch-panel 19" RJ45 Keystone/Avaya

- Designed for attaching RJ45 jacks. The new design of the jack brackets enables compatibility with Keystone and Avaya assembly types.
- Manufactured in steel, 1.5 mm thick, with PA jack frames (self-extinguishing according to UL 94 V0).
- **Finish:** Grey Graphite epoxy paint panel, frames similar to RAL 7035.
- **Packaging unit:** 1 panel and jack bracket frames (16 1U, 32 2U).

- *Tableau de connexions conçu pour le montage de connecteurs RJ45. Les nouveaux modèles des supports du connecteur permettent le montage avec les modèles Keystone et Avaya.*
- *Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm. Cadres de connexion en PA (auto-extinguibles conformément à la norme UL 94 VO).*
- *Finition: Peinture époxy gris graphite, cadres similaires au coloris RAL 7035*
- *Unité d'emballage: 1 panneau et cadres de support du connecteur (16 de 1 U et 32 de 2 U).*

Code	U/HE	N° connect.
32155016	1	16
32155032	2	32

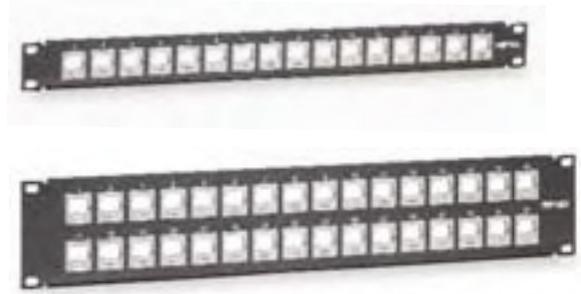


110 Patch-panel Avaya Patch-panel Avaya 110

- 19" standardised panel, 4 assembling the AVAYA 110 system.
- Manufactured in steel, 1.5 mm thick.
- **Finish:** epoxy paint similar to RAL 9002.
- **Packaging unit:** 1 panel.

- *Tableau de connexions normalisé de 19", d'une hauteur de 4 U, pour le montage du système 100 de AVAYA.*
- *Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm.*
- *Finition: Peinture époxy similaire à RAL 9002.*
- *Unité d'emballage: 1 tableau.*

Code	32155035
------	----------

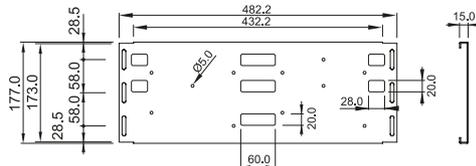


19" Panels Panneaux 19"

- 19" standardised panels. Manufactured in 3-mm thick aluminium.
- Standard heights: 1, 2 and 3 U. Optional panels with ventilation slots.
- **Finish:** Grey Graphite colour epoxy paint.
- **Packaging unit:** 1 panel.

- *Panneaux normalisés 19". Structure en aluminium d'une épaisseur de 3 mm. Hauteurs standard : 1, 2 et 3 U. Panneaux avec rainures de ventilation en option.*
- *Finition: Peinture époxy coloris gris graphite.*
- *Unité d'emballage: 1 tableau.*

Code	U/HE	Vent.
32155101	1	
32155102	2	
32155103	3	
32155111	1	*
32155112	2	*
32155113	3	*

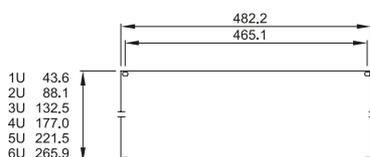

1U	43.6
2U	88.1
3U	132.5
4U	177.0
5U	221.5
6U	265.9