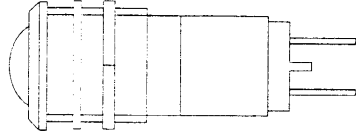



Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm
Led Indicators Body diameter 14 mm

Astro Led
Astro Led

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	$V_{OPell\ nom.}$ (V)	$I_{OPell\ max.}$ (mA)	$V_{OPell\ max.}$ (V)	$I_{V\ typ.}$ (mcd)	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No. 19210-B
1929*350	Rot Red	24	22	60	170,0	
1929*351	Grün Green	24	14	60	93,0	
1929*352	Gelb-Grün Yellow-Green	24	14	60	146,0	
1929*353	Gelb Yellow	24	14	60	73,0	
1929*354	Orange Amber	24	14	60	116,0	
						

Astro Leds von EBT zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Helligkeit aus. Dies wird durch den Einsatz der Multiled Technologie erreicht.

The special merit of the EBT **Astro Leds** is their brightness. This is achieved through the use of the Multiled technology.

Zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet!

Applied for legal protection of registered designs!

Arbeitstemperatur (T_{Op}): -55°C - +70°C
 Lagertemperatur (T_{StG}): -55°C - +100°C

Operating temperature (T_{Op}): -55°C - +70°C
 Storage temperature (T_{StG}): -55°C - +100°C

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Beispiel: 19290350 rot mit Glanzchrom
 19291350 rot mit Schwarzchrom

Example: 19290350 red with bright chrome
 19291350 red with black chrome